


## VC-K-T2-Z-M25

Rendelési szám: 1852948

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852948>

Lengő tokozat, műanyag, metrikus kábelleágazással,  
reteszelőcsavarokkal, kialakítás: VC 2, tömszelence: M25

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 970826
Csomag	5
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 35 (CAT-2-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános paraméterek

Megjegyzés	Optikai kábel alkalmazásakor figyelembe kell venni a kábelgyártó hajlítási sugarait
Kialakítás	VC2
Védettség	IP65
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Reteszelés módja	Csavaros reteszelés, hengerfej
Rögzítőcsavarok	M4
A rögzítőcsavar meghúzási nyomatéka	1,5 Nm ±0,3 Nm
A tömszelence típusa	M25
Pg tömszelence	nélkül

Magasság	65 mm
Vezetékleágazás	ferde
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	EPDM
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
1852875	VC-BZS WH	Feliratozó lapka, felirat nélkül, ötrészes, jelöltollal, egyedi feliratozásra B-STIFT-tel, vagy a CMS-rendszerrel, fehér
<b>Általános</b>		
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Műanyag tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 8 mm, vezeték átmérője 11 - 17 mm, SW 29, tömszelence M25

### Rajzok


Méreterajz

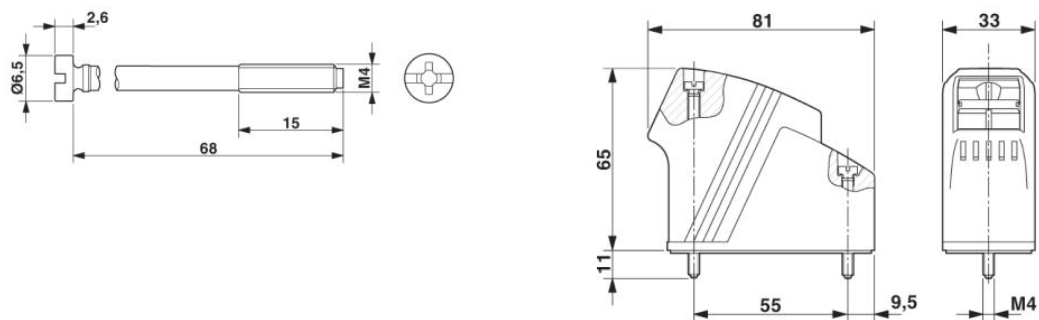

VC-K-T2-Z-M25 Rendelési szám: 1852948

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852948>

---

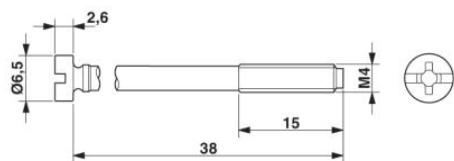

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;