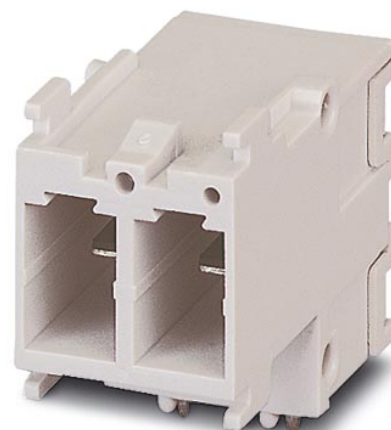



## VC-AML 2

Rendelési szám: 1852859

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852859>

Érintkezőbetét, falra szerelhető kerethez, 90°-os NYÁK  
csatlakozással, 2 pólusú, 400 V / 20 A

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 127190
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 27 (CAT-2-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános adatok</b>	
Megjegyzés	A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.
Csatlakozástechnika	Forrasztócsatlakozás
	Forrasztócsatlakozás

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Pólusszám	2
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Csapméretek	1 x 0,8 mm
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN

#### Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PA

#### Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	400 V
Méretezési átütési szilárdság	6 kV
Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Méretezési áram	20 A

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, LR

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös

## Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

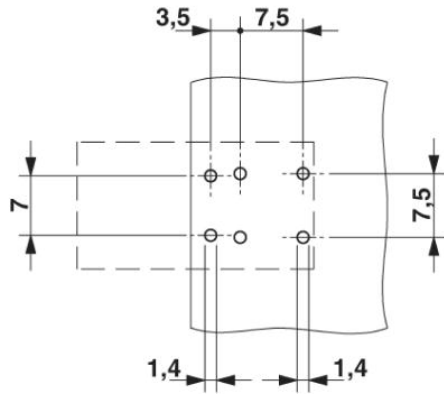

Diagram

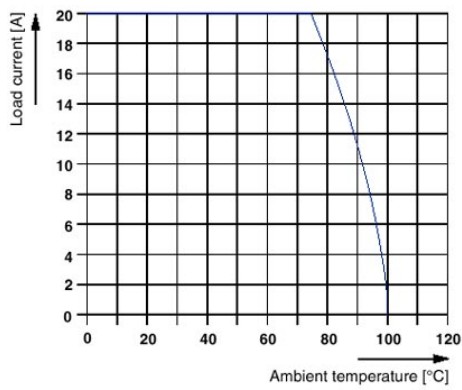

Méretrajz

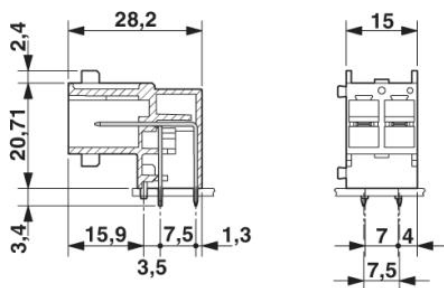

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;