

UK 10,3 HESILED 1000V

Rendelési szám: 3211249

Az ábrán a termék egyik változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3211249>

Biztosítós kapocs fényjelzéssel, 10,3 x 38 mm-es G-biztosítóbetéthez,
keresztmetszete: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, szélessége: 18 mm,
színe: fekete

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 482400
Csomag	10
Vámtarifa	85369085
Katalógusoldal információ	Oldal 537 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.01.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	fekete
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	18 mm
Hossz	81 mm
NS 35/7,5 magasság	65,5 mm
NS 35/15 magasság	73 mm

Műszaki adatok

Biztosító	Midget / 10,3 x 38
A biztosító típusa	üveg
Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	IIIb
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60269-1 / -2
I _N névleges áram	30 A (Az áramot és feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg)
U _N névleges feszültség	1000 V (Az áramot és feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg)
Nyitott oldalfal	nein

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	25 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	16
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	3
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	16 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	4 mm ²

2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,75 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	4 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet tömör behelyezhető áthidalóval max.	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet rugalmas behelyezhető áthidalóval max.	10 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	12 mm
Idomszer	B 6
Csavarmenet	M5
Meghúzási forgatónyomaték min	2,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	3 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Biztosító		
3061334	FUSE 10,3X38 10A PV	Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika
3061347	FUSE 10,3X38 12A PV	Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika
3061350	FUSE 10,3X38 16A PV	Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika
3061363	FUSE 10,3X38 20A PV	Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika
3061295	FUSE 10,3X38 2A PV	Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika

3061305	FUSE 10,3X38 4A PV	Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika
3061318	FUSE 10,3X38 6A PV	Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika
3061321	FUSE 10,3X38 8A PV	Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika

Jelölés

0819262	UC-TMF 16	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Szövegmező mérete: 15,45 x 5,1 mm
0824678	UC-TMF 16 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Szövegmező mérete: 15,45 x 5,1 mm
0829218	UCT-TMF 16	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Szövegmező mérete: 15,2 x 4,7 mm
0829693	UCT-TMF 16 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Szövegmező mérete: 15,2 x 4,7 mm
0827465	ZBF 16 CUS	Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 16 mm
0827464	ZBF 16:UNPRINTED	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 16,25 x 10,5 mm

szerelés

3022218	CLIPFIX 35	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocssor-jelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke
0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzívált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-----------------	---

Általános


3048409	VS-UK 10,3-HESI N 3POL	Összekötő, Szín: fekete
---------	------------------------	-------------------------

átkötések

3009299	EB 56-18	Behelyezhető híd, Pólusszám: 56, Szín: szürke
3009367	EB 56-18/L1-L2-L3	Behelyezhető híd, Pólusszám: 56, Szín: szürke

Rajzok

Kapcsolási rajz

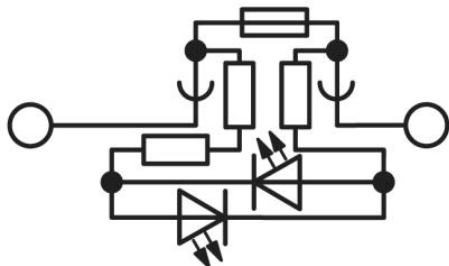

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;