


## AI-XL 2,5-12 BU

Rendelési szám: 3201987

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201987>

Érvéghüvely, Hossz: 21,5 mm, Szín: kék

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 125066
Csomag	100
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 449 (CAT-5-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Hossz (b)	21,5 mm
Szín	kék
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Anyag	E-CU
Hüvelyhossz	12 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	7,9 mm
Hüvelyátmérő	2,3 mm
Szigetelőgallér vastagsága	0,3 mm
Hüvelyfalvastagság	0,15 mm

## Tanúsítványok



Tanúsítások


cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

Méretrajz

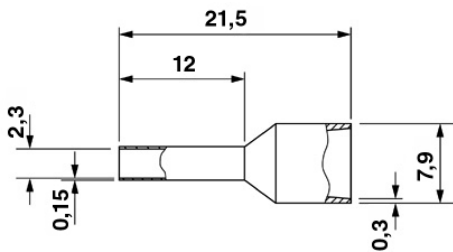

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;