

SACC-DSI-MSD-4CON-M12/0,5 SCO

Rendelési szám: 1551901



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551901>

Beépíthető buszcsatlakozó dugasz, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, D kódolású, falon átvezető/csavaros szerelés M12 menettel, 0,5 m TPE érvezetéssel, 4x 0,34 mm²



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 161961
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 243 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V
Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	D - kódolás
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	nikkelezett cink présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M12 x 1 ellenanyával
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	TPE sodrat
AWG jelvezeték	22
Érszínek	sárga, narancs, fehér, kék
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez)

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretezrajz

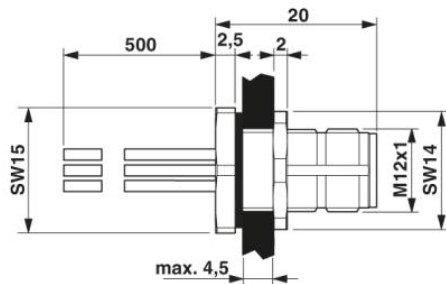


M12 beépíthető csatlakozó

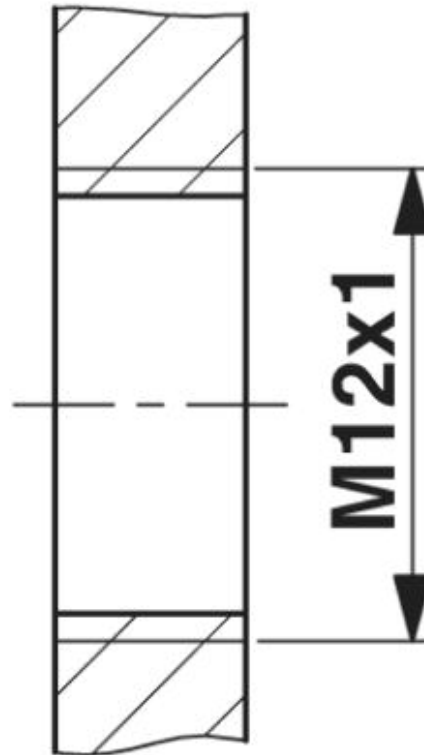


Tokozat kivágás M12 rögzítőmenethez,
szerelőlap menettel

Tokozat kivágás M12 rögzítőmenethez, szerelőlap átmenő
furattal (alternatíván lappal elcsavarodás elleni védelemként)

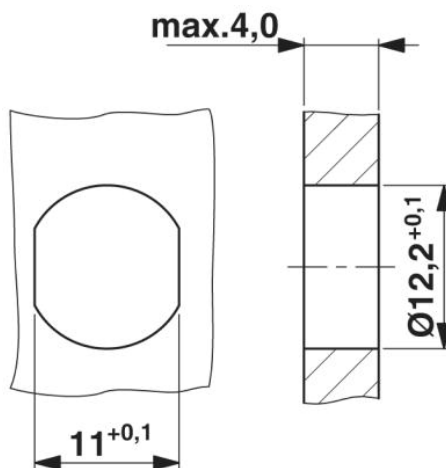


Kapcsolási rajz

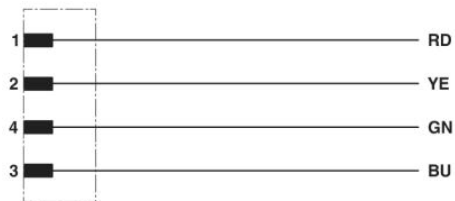

Az M12 dugasz és az M12 aljzat lábkiosztása

Sematikus rajz

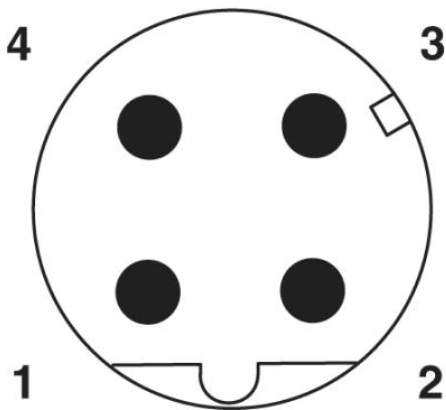

M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;