


# HC-COM-17-EBUC

Rendelési szám: 1408478

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1408478>HEAVYCON krimpérintkező-betét kompakt műanyag tokozathoz;  
aljzat verzió; 17 pólusú + PE

| Kereskedelmi adat         |   |
|---------------------------|---|
| EAN                       | <br>4 046356 618182 |
| Csomag                    | 2   |
| Vámtarifa                 | 85366990  |
| Katalógusoldal információ | Oldal 549 (CAT-4-2013)  |

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.08.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Megjegyzés                     | CK1,6-ED... krimpérintkezőkhöz                    |
| Csatlakozástechnika            | Krimpcsatlakozás                                  |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Szennyeződési fok              | 3   |
| Tűlfeszültség kategória        | III   |
| Pólusszám                      | 17+PE   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Teljesítményérintkezők száma      | 17   |
| Csatlakoztatási ciklus            | ≥ 500  |
| Kialakítás                        | COM  |
| Szabvány szerinti csatlakozás     | IEC / EN                                     |
| Csatlakozási keresztmetszet       | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG csatlakozási keresztmetszet   | 26 ... 14                                    |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 8 mm   |
|                                   | 6 mm (2,5 mm <sup>2</sup> mellett)           |

#### Anyagadatok

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0                   |
| Érintkező anyaga                    | Rézötvözet           |
| Érintkezőfelület anyaga             | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga               | PC                   |

#### Villamos paraméterek

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Méretezési feszültség (III/3) | 200 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 4 kV  |
| Méretezési áram               | 10 A  |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok


| Termék            | Típus leírás            | Leírás   |
|-------------------|-------------------------|--|
| <b>szerszámok</b> |                         |  |
| 1687419           | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED... |

### Általános

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| 1645888 | CK1,6-ED-BB | Vakdugó, CK 1,6-ED.. aljzatérintkező tartóinak lezárásához               |
| 1884869 | VC-EW 1,6   | Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz |


### Rajzok

#### Diagram

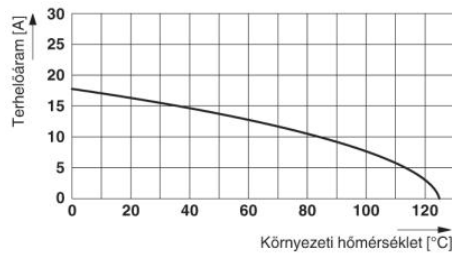

Derating-görbe 2,5 mm<sup>2</sup>-es keresztmetszethez


#### Méretrajz

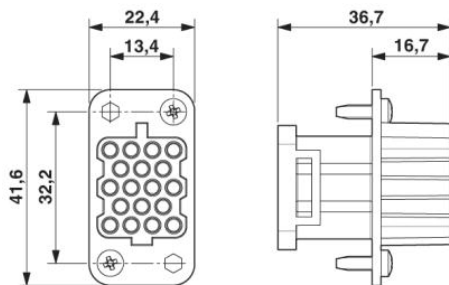

HC-COM-17-EBUC méretrajza

Sematikus rajz

Csatlakozóoldali pólusra

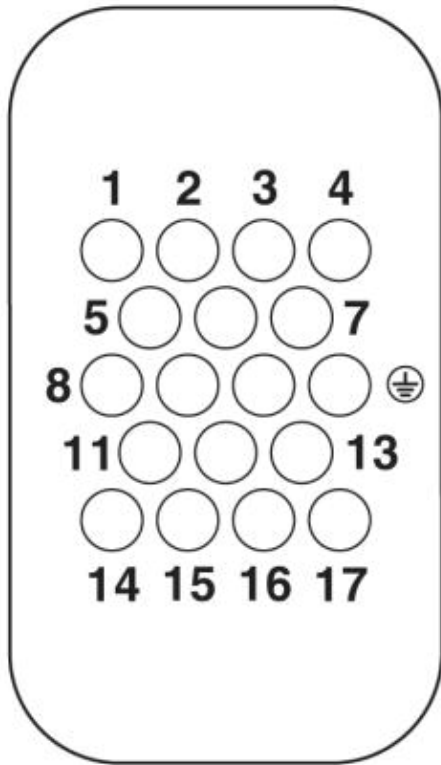

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;