

SACC-E-M 8FS-5CON-M 8/0,5 DN

Rendelési szám: 1440106



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440106>

Beépíthető csatlakozó, aljzat, DeviceNet, 5 pólusú, M8, előlapra / csavaros szerelés M8-as rögzítőmenettel, 0,5 m PVC szigetelésű vezetékkel, 5 x 0,25 mm²

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 481335
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 22 (PC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.12.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ

Kábelhossz	0,5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PUR / PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	Viton
Szerelési mód	Fal előtti szerelés M8 x 0,5
Csatlakozási mód	Külön erek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	PVC sodrat
Érkeresztmetszet	0,25 mm ²
AWG jelvezeték	26
Érshínek	fehér, fekete, szürke, piros, kék
Érzigetelés anyaga	PVC
Vezeték anyaga	ónozott Cu érvezeték

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretrajz

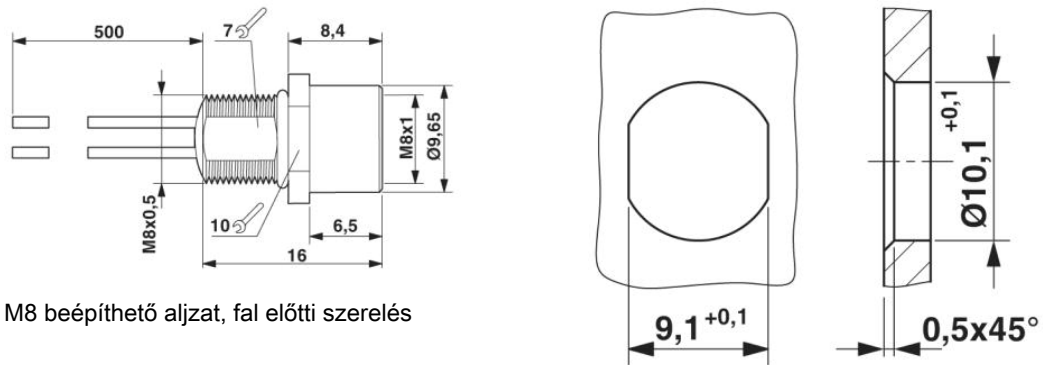

M8 beépíthető aljzat, fal előtti szerelés

Sematikus rajz

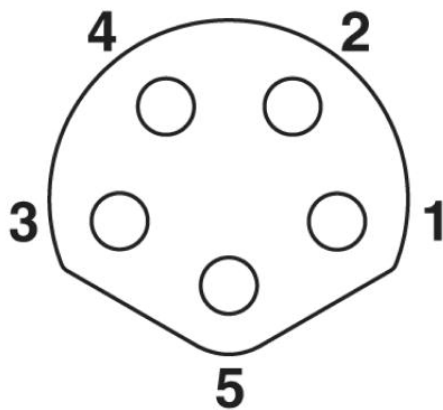

M8-as aljzat pólusábrája, 5-pólusú, B-kódolás, aljzat felőli nézet

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;