

## HC-D 40-A-TWIN-PEL-M


Rendelési szám: 1580150

Az ábrán a jobb oldali kapcsolószekrényfalhoz való kivitel látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1580150>

HEAVYCON kapcsolóadapter dugaszbetét, D40 sorozat, 40 pólusú, PE csatlakozás jobbra a baloldali kapcsolószekrényfalhoz, direkt rugós csatlakozással

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 154482
Csomag	4
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 433 (CAT-4-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Villamos paraméterek

Megjegyzés	HEAVYCON-ADVANCE falra szerelhető peremhez és B16 kialakítású HEAVYCON falra szerelhető tokozathoz
Pólusszám	40
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési átütési szilárdság	6 kV
Méretezési áram	10 A

### Mechanikai paraméterek

Kialakítás	B16
Csatlakozástechnika	Direkt rugós csatlakozás
Az egyes erek csupaszozási hossza	10 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	22 ... 12

### Általános paraméterek

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Ag
Érintkezőtartó anyaga	PA
Vízszintes furattávolság	77,5 mm
Magasság	139,3 mm
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Szerelési utasítás	Érvéghüvelyek használata kötelező. 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> szigetelógallérral és szigetelógallér nélkül, hossza: 10 mm, csupaszozási hossza 10 mm, SZF 1-0,6X3,5 csavarhúzó
Szerelési útmutató	A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. Nem a HC-B 16-AMQ-EMV tokozathoz

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 10,5 mm

### szerelés

1775240	HC-KA-FE	Lábazatelem, az NS 32 kalapsínre, NS 35/7,5, vagy az NS 35/15 kalapsínre szereléshez, az alap- és az oldalelem közé dugaszolható
1660083	HC-VSH	Reteszelő csavaros hüvely, érintkezőbetétek és kalapsínre szerelhető kapocsadapterek fix összekötéséhez

### szerszámok


1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Általános

1644326	HC-B-3PE	PE többszöröző, 3 PE csatlakozáshoz, HC-B (a HC-B..E..ZZ kivételével) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez
1604997	HC-B-PES	PE csavar, HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 érintkezőbetétekhez
1772722	HC-CB	Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé
1676860	HC-CBU	Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1676857	HC-CST	Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához


### Rajzok

#### Diagram

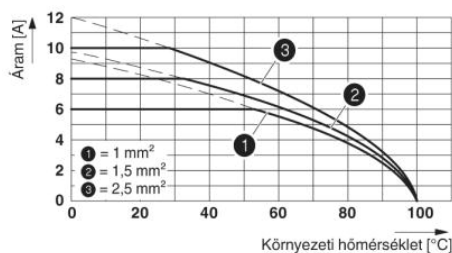


Derating-görbe

Méretrajz

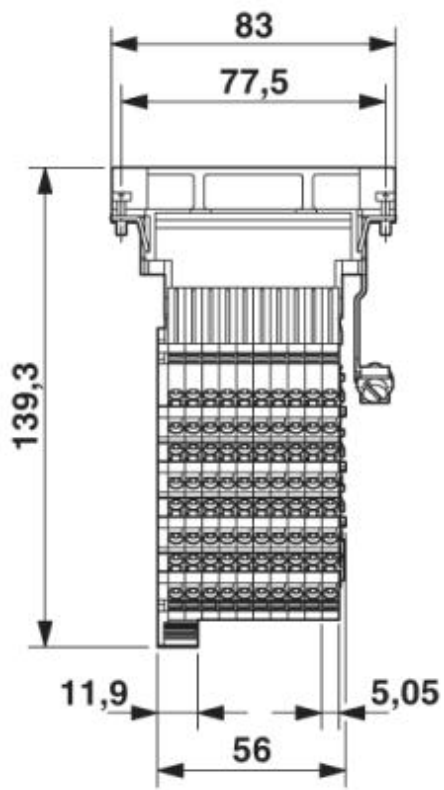

Csatlakozóoldal

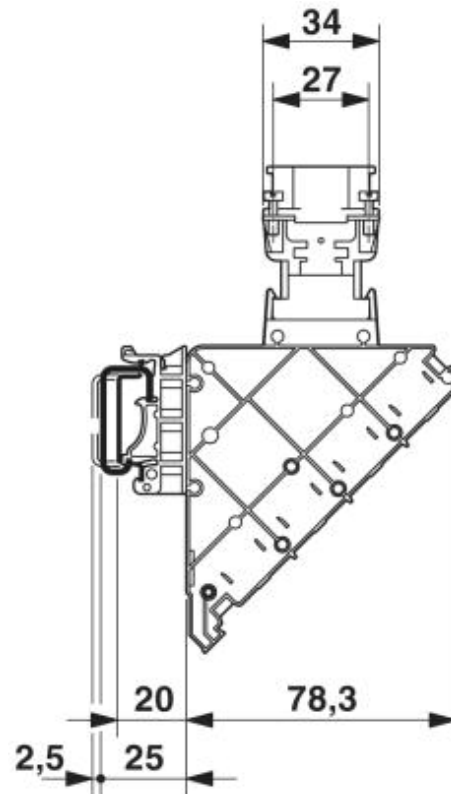

Oldalnézet

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;