

CK4,0-ED-1,50BU AG

Rendelési szám: 1663271



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663271>

Krimpérintkező, 4,0 mm, aljzatérintkező, 1,50 mm²-es
érkeresztmetszet, ezüstözött

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 123086
Csomag	25
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 463 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Villamos paraméterek

Megjegyzés	HC-M-3 modulokhoz
Átmeneti ellenállás	≤ 0,003 Ω
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Mechanikai paraméterek

Csatlakozási keresztmetszet	1,5 mm ²
-----------------------------	---------------------

AWG csatlakozási keresztmetszet	16
Az egyes erek csupaszolási hossza	9 mm (9,6 mm (4-6 mm ²)/ 18mm (10mm ²))
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500

Általános paraméterek

Kivitel	Aljzat érintkező
Sorozat	HC-M-03
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás

Anyagadatok

Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	ezüstözött

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1662735	CK4,0-EWZ	Bontószerszám, csavart CK-4,0-... érintkezőkhöz
1205846	CRIMPFOX-4,0-ED-2,50	Préselőfogó CK 4,0... érintkezőkhöz, 1,5-2,5 mm ² vezeték-keresztmetszetekhez
1205859	CRIMPFOX-4,0-ED-6,00	Préselőfogó CK 4,0... érintkezőkhöz, 3,0 - 6,0 mm ² vezeték-keresztmetszetekhez

Rajzok

Méretrajz

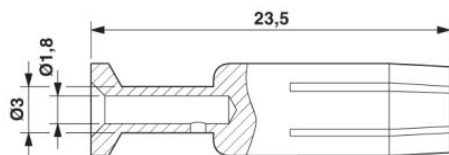

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;