

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90

Rendelési szám: 1434866



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1434866>

Buszrendszerbe építhető csatlakozó, dugasz, ETHERNET, 4 pólusú, M12, árnyékolt, D kódolású, fal alatti / csavaros szerelés, döntött forrasztócsatlakozással



Ethernet

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 410779
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 60 (PC-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.05.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének
Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	250 V

Pólusszám	4
Átmeneti ellenállás	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	D - kódolás
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Szerelési mód	Fal alatti szerelés M12 x 1 lapos anyával
Csatlakozási mód	Forrasztópecek
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Megjegyzés	Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) című 8.2 számú fejezetének
------------	--

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

M12 beépíthető csatlakozó

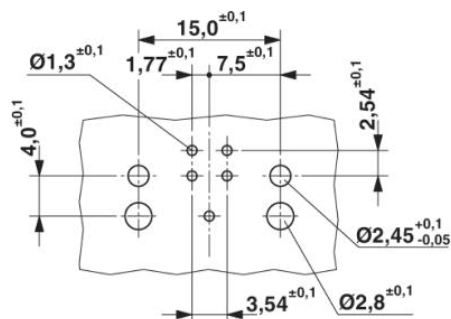


Méretrajz

M12 beépíthető csatlakozó

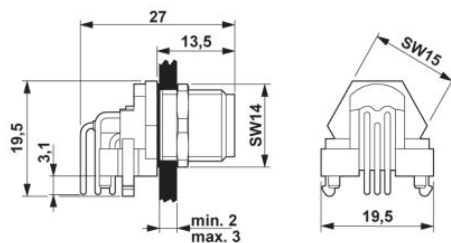

Sematikus rajz

M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet

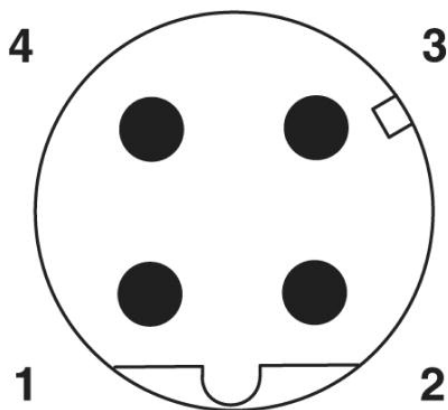

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;