



Motoros csörlő 12 V

Kötél előre- és hátrajáratás és
vezeték nélküli távirányítás

Cikkszám: 20605



Szerelési és használati útmutató

Ez az elektromos HP-motoros kötélcsohló alkalmas utánfutókhoz, terepjárókhoz, csónakokhoz, erdészethez, kertészethez és tájépitéshez, vadászathoz és terepre.

A használati útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan. Őrizze meg jól a használati útmutatót későbbi betekintés céljából, és ha a terméket másnak tovább adja, adja vele a használati útmutatót is!

Feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat!

Ezek megkönnyítik a szakszerű kezelést, és segítenek a félreértések és károk megelőzésében.

Áttekintés

- 1** Csörlő
- 2** Hajtókartartó
- 3** Hajtókar
- 4** Szerelőlap
- 5** Vezetékes távirányító
- 6** Tápkábel
- 7** Csatlakozók fedéllel
- 8** Vezeték nélküli vevő
- 9** Vezeték nélküli távirányító
- 10** Terelő görgő
Vonóhorog kiakadásgátlóval



Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	5 - 6 oldal
Figyelem!	7. oldal
A csörlő rögzítése	7. oldal
Elektromos csatlakozók	7. oldal
A teher felerősítése	8. oldal
A csörlő működtetése	8. oldal
A hajtókar használata	8. oldal
A fordítógörgő kezelése	9. oldal
Húzóerő	10. oldal
Karbantartás és tisztítás	10. oldal
Műszaki adatok	10. oldal

Biztonsági tudnivalók

A hibás működés, a károk és az egészségkárosodás elkerülése érdekében vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket:

- A csörlő **nem alkalmas ipari területen történő emelésre és alkalmazásra!**
- A csörlőt olyan csavarokkal vagy teherfelvevő eszközökkel kell rögzíteni, amelyek a terhet elbírók.
- Ne terhelje túl a csörlőt.
- A gyerekeket és illetéktelen személyeket tartsa távol a munkaterülettől.
- Személyek szállítása tilos!
- A csörlő kezelésénél viseljen megfelelő védőkesztyűt. Megfeszített kötélnél
- ne álljon közvetlenül a csörlő mögé vagy fölé, hanem mindig oldalra, a csörlőhöz képest 90°-os szögben álljon a csörlőhöz.
- Ne álljon a megfeszített kötélre vagy a megfeszített kötél fölé.
- Működés közben tartsa távol a kezét minden teherviselő fogaskeréktől, tárcsától, emelőkartól és görgőtől.
- **Terhelés alatt legalább 5 kötélmenetnek kell maradnia a dobon, ill. a kötelet nem szabad a letekerés végét jelző, piros jelölésen túl letekerni.**
- Ne mozgasson olyan terheket, amelyek maguktól elgurulhatnak vagy feldőlhetnek, adott esetben gondoskodjon a teher elgurulásának vagy feldőlésének megakadályozásáról.
- A hajtókart csak kézzel forgassa, ne csatlakoztasson semmilyen motoros meghajtást.
- Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- A csörlő élettartama korlátozott, az elkopott alkatrészeket időben ki kell cserélni.
- A csörlő megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek. Évente
- egyszer ellenőriztesse szakértővel.
- Tartsa munkakörnyezetét tisztán és rendben.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy olyan környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.

Biztonsági tudnivalók

- Óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.
- Ne használja az elektromos kábelt rendeltetésétől eltérő célokra, például ne a kábelnél fogva vigye a készüléket, ne akassza fel a készüléket a kábelnél fogva, és ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről.
- Legyen óvatos, figyeljen arra, amit csinál, és használja megfontoltan az elektromos készüléket. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
- Ne becsülje túl saját képességeit. Vegyen fel stabil testhelyzetet, és őrizze meg mindenkor az egyensúlyát.
- Viseljen megfelelő öltözetet. Ne viseljen laza, lógó ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a haját, öltözkését és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről.
- Ne használja a készüléket, ha sérült a kapcsoló.
- A készülék beállítása, tartozékcsere vagy a készülék elrakása előtt húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Óvatosan bánjon a készülékkel. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek, nem szorulnak, nincsenek alkatrészek eltörve, vagy nincs rajtuk olyan sérülés, ami a készülék működését befolyásolhatja. A sérült alkatrészeket a készülék használata előtt javíttassa meg.
- A készüléket ezen utasításoknak megfelelően és az erre a speciális készüléktípusra vonatkozó előírásoknak megfelelően használja. E mellett vegye figyelembe a munkakörülményeket és a végrehajtandó feladatot.
- Az készüléket csak képezített szakemberrel és eredeti pótalkatrészekkel javíttassa.

Használat

Figyelem!

- Ez a csörlő **teheremelésre** nem alkalmas! Csak terhek húzására és áthelyezésére alkalmas.
- A csörlő használata előtt győződjön meg a kötélfogástalan állapotáról, a teher rögzítésére csak kifogástalan teherfelvevő eszközöket használjon.
- **A húzókötelet csak felülről szabad letekerni a kötéldobról, ALULRÓL NEM!** Csak így biztosított a csörlő teljes teljesítménye, ill. húzóereje.
- Ha a kötélfogás alatt elszakad, erősen kicsapódhat. Ne tartózkodjon a veszélyzónában, és figyeljen, hogy mások se legyenek veszélyeztetve. A csörlő mellé álljon, 90°-ban oldalt a csörlőhöz képest.
- Ne használja egyidejűleg a hajtókart és a motort. Ebből sérülés adódhat, és a csörlő károsodhat.
- Ne használja a csörlőt járó motorú gépjárműnél.

A csörlő rögzítése

A csörlőt jármű vonóhorog szerkezetére felerősítő szerelőlemezzel szállítjuk.

Akassza be a szerelőlemezt a rögzítőcsapjainál fogva a csörlő alaplapijába, és vezesse át a gépkocsi vonóhorgát a szerelőlemez nagy nyílásán.



Elektromos csatlakozók

1. A háztól eltolva nyissa fel a fedelet (7).
2. Először csatlakoztassa a vezetékes távirányítót vagy a vezetékek nélküli érzékelőt az 5-pólusú aljzathoz.
3. Ezután csatlakoztassa az elektromos kábelt a 2-pólusú aljzathoz.
4. A kötélfogás teherhez rögzítése és a biztonsági intézkedések maradéktalan teljesítése után csatlakoztassa a fekete (mínusz) kábel csipeszét a jármű egy alkalmas pontjához, vagy az
5. akkumulátor mínusz pólusához.
6. Ezután csatlakoztassa a piros (plusz) kábel csipeszét az
7. akkumulátor plusz pólusához.

Használat

A teher felerősítése

Figyelem! A kötéllel minden tevékenységet csak kesztyűben végezzen!

1. Ez a csörlő a távirányítóról vezérelhető **előre és hátra** irányú hajtással rendelkezik.
A nagyobb biztonság érdekében a csörlő túlterhelésvédelemmel van ellátva.
2. Ha a teher teherfelvevő eszközzel, illetve emelőkampóval rendelkezik, akkor az emelőkampót ebbe lehet beakasztani. Ha Önnek kell felerősítenie a terhet, csak jó állapotban lévő, megfelelő teherfelvevő eszközöket használjon. Semmi esetre ne hurkolja a csörlő drótkötélét a teher köré. Ettől a kötélt megtörhet és elszakadhat.

A csörlő működtetése

1. Járműhöz erősített csörlőnél gondoskodni kell a jármű elgurulásának megakadályozásáról. Ne rakja a járművet sebességbe, hanem rögzítse a kézifékkal, és legjobb, ha a kerekeket is aláékel.
2. Hagyja el a veszélyzónát és vegye kézbe a távirányítót.
3. Nyomja meg a távirányítón a csörlőműködtetés kapcsolóját.
4. **Figyeljen, hogy a kiengedésnél és a behúzásnál a kötél mindig feszes legyen, és vezesse a kötelet a teljes szélességen.**

A hajtókar használata

Figyelem: A hajtókart soha ne használja a motoros csörlő megtámasztására, vagy a teher megtartására. Ebből sérülés adódhat, és a csörlő károsodhat.

A hajtókart csak a legszélsőségesebb vész helyzetben használja a drótkötél meglazítására.


A fordítógörgő kezelése

Saját húzás:

A fordítógörgőt hozzá kell erősíteni egy szilárd tárgyhoz, pl. egy fához vagy egy oszlophoz (B). Rögzítse a csörlőt (A) egy járműhöz (pl. egy vontatóhoroghoz), és a vonóhorgot, pl. a kimentendő járműhöz (C).


A fordítógörgő használatához a görgő csavarját ki kell lazítani, a motoros csörlő kötelét bele kell tenni. Ezt követően a csavart újra jól meg kell húzni!

A fordítógörgővel a csörlő húzóereje megduplázódik, mivel a fix pont (fa, oszlop) a teher felét viseli.

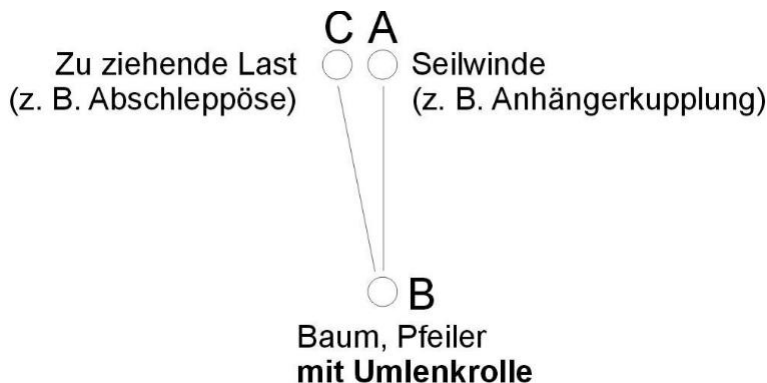

Idegen húzás:

A fordítógörgőt a húzandó teherhez kell rögzíteni, a csörlőt (A) a járműhöz, és a vonóhorgot egy szilárd ponthoz (B) a csörlőhöz képest a lehető legkisebb szögben.

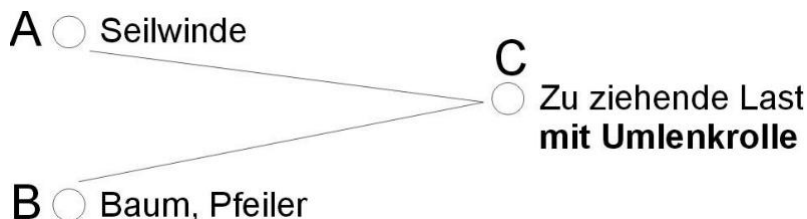

Húzóerő

A csörlő húzóereje


6.800 kg guruló / 13.600 kg fordítógörgővel,

5.680 kg úszó / 11.360 kg fordítógörgővel,

2.270 kg csúszó teherrel / 4.540 kg fordítógörgővel.

A húzóerő arányosan csökken a lejtő hajlásszögével. Példa: A síkfelületi 6.800 kg gördülő kapacitás 45°-os emelkedőn 1.800 kg-ra csökken.

A további értékek az alábbi diagramban láthatók.

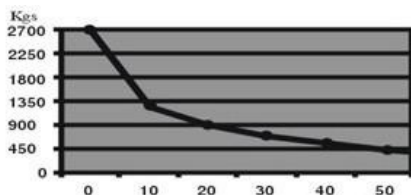

Karbantartás és tisztítás

- Tartsa a drótkötelet tisztán és enyhén beolajozva.
- A csörlőt intenzív használat esetén évente egyszer szakember ellenőrizze, és kenje meg.
- A csörlőn ne végezzen sajátkezű javítási kísérleteket, és ne szerelje szét a csörlőt. Kérdéseivel és problémáival forduljon a vevőszolgálatunkhoz.
- Törölje le a készülékházat enyhén megnedvesített törlőruhával.

Műszaki adatok

Típus	LD 5000-B
Tápfeszültség	12 V
Áramfelvétel	25 A
A húzókötel hossza a csillapító rugóval	12 m
Az elektromos kábel hossza	7,5 m
A távirányítókábel hossza	3,5 m
Húzási sebesség	1,8 m/min
Súly (alaplap nélkül)	21,0 kg

EK megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a

Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH
Hamelner Str. 53, 37619 Bodenwerder,

kizárólagos felelősségünk mellett kijelentjük, hogy a

12 V-os LD 2000 BBI elektromos csörlő

cikkszám 20.605

az összes vonatkozó európai irányelvnek,

2006/42/EK (EK- gépekről szóló irányelvnek)

és a módosításaiban meghatározott rendelkezéseknek megfelel.

A megfelelőség értékelése a következő harmonizált szabványok alapján történt:

EN 14492-1:2006

Bodenwerder, 2012. január 02.



Gaby Krüger (ügyvezető)

Hulladékkezelés

Tisztelt Ügyfelünk, segítsen Ön is a hulladék megelőzésben.

Ha egyszer meg kell válnia ettől a terméktől, gondoljon arra, hogy a termék értékes nyersanyagok felhasználásával készült, amelyek egy része újrahasznosítható.

Ne dobja emiatt a készüléket a hulladéktartályba, hanem vigye el az elektromos hulladékok kommunális hulladékgyűjtő helyére.

A jótállásra vonatkozó rendelkezések

Erre a készülékre a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a vásárlás napjától számított 24 havi jótállást vállalunk. A jótállási igény jogosultságának igazolására a számla másolata szolgál. A természetes elhasználódásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezelésből származó károk és a kopóalkatrészek a jótállásból kizártak. A jótállási igény csak akkor érvényesíthető, ha a készüléket felnyitatlanul és bérmentesítve visszaküldi a szállítónak.



Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH
Chemnitzer Str. 53
37619 Bodenwerder