

Álcázott kamera videófelvevővel asztali órába beépítve



Az ábra hasonló, a kivétel és a forma
adott esetben eltérhet.

BEVEZETÉS


Köszönjük termékünk beszerzését, reméljük, soha nem fogja ezt a döntését megbánni.

Ezzel a kamerával egy jó minőségű, értékes terméket szerzett be, amit a technika mai állása szerint fejlesztettek ki. A készülék megfelel az érvényes európai és hazai irányelveknek. A konformitás igazolva van. A terméknek ebben az állapotban való megtartása és a veszélytelen üzemelés biztosítása érdekében feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót.


Vegye figyelembe, hogy ez az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a termék üzembe helyezéséhez és kezeléséhez. Figyeljen erre akkor is, ha a terméket harmadik személynek továbbadja. Őrizze meg az útmutatót, későbbi betekintés céljára.

1. Kezelő szervek

ELÖLNÉZET

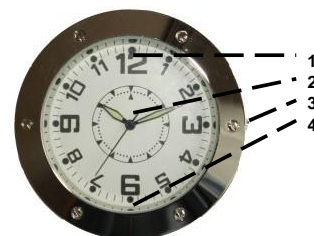

HÁTULNÉZET

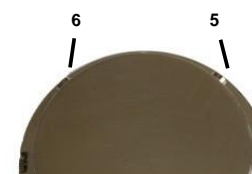

1	Kameraobjektív
2	Számlap másodperc-, perc- és óramutatóval
3	Forgatógomb a pontos órai dő beállítására
4	Állapotjelző LED
5	Üzem mód váltó
6	Be-/kikapcsoló

A házon oldalt, a 3-as számjegy magasságában, található egy nyílás a memóriakártya számára (4 GB mikro SDHC, vele szállítjuk)

A 9-es szám magasságában a számlapon található az USB csatlakozó, a 6-os magasságában van a mikrofon.

2. Az akku feltöltése

Az akku feltöltéséhez kösse össze a készüléket a mellékelt USB kábel segítségével a számítógépe USB hüvelyével, vagy alkalmazza a vele szállított töltő adaptert. A töltési folyamat alatt az állapotjelző LED (4) villog. A LED kialszik, amikor a töltési folyamat lezárul (kb. 3 óra elteltével). Kérjük, hogy az első öt töltési ciklusnál mindig töltsen fel teljesen a készüléket.

3. A memóriakártya ellenőrzése

Ha a terméket rögzítő készülékként kívánja működtetni, okvetlenül szükséges egy memóriakártya behelyezése. Ha nincs memóriakártya betéve, vagy a kártya hibás, vagy nem FAT32 formátalású, az állapotjelző LED a bekapcsolás után állandóan villogni fog. Ilyen esetben ellenőrizze, hogy be van-e helyezve egy memóriakártya, és az FAT32 szerint van-e formátálva. A terméket a gyártó egy előformázott 4 GB-s mikro SDHC memóriakártyával látja el, amely a ház hátoldalán lévő kártyanyílásban (az USB hüvellyel szemben) található. Szükség szerint betehet olyan kártyát is, ami több tárhellyel rendelkezik. Ez esetben ügyeljen arra, hogy csak FAT32 formátalású SDHC kártyákat használjon.

4. Bekapcsolás

Tartsa a gombot (6) nyomva addig (kb. 2 másodpercig) amíg az állapotjelző LED állandóan nem világít.

Megjegyzés: Ha a bekapcsolás után 15 másodpercen belül nem választ üzemmódot, a készülék az akku kímélésére önmagától kikapcsolódik. Ekkor a fent leírtak szerint újból indíthatja.

5. Kikapcsolás


Tartsa a (6) gombot kb. három másodpercig nyomva, ekkor a LED háromszor villog, majd kialszik.

6. Állítsa be az óraidőt a számlapon.


Az óraidő beállításához húzza ki óvatosan a forgatógombot (4), és forgassa azt az óra járása szerint vagy azzal ellentétesen, amíg a korrekt óraidőt be nem állította. Ezután nyomja be ismét a gombot, amíg az halhatóan be nem pattan.

7. Állítsa be a felvétel időt a digitális időpecsét részére a videóképnél/fotónál.

- Hozzon létre a számítógépe asztalán egy szövegfájl (jobbégér kattintás az asztalra, az ekkor megnyíló kontext menüben válassza "new" (új)-at, majd a "Textdokument"-et (szövegfájl).
- Váltassa meg a szövegfájl nevét "Neues Textdokument"-ről „time“-ra. Ügyeljen közben arra, hogy a fájl vége „.txt” a kijelzésnél megmaradjon.
- Adja meg az első sorban az aktuális dátum és az aktuális óraidő értékeit: "év, hónap, nap, óra, perc, másodperc" formában a következők szerint:

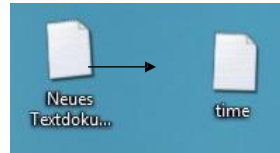

Példa: 2013. március 01. 12:20 óra 30 másodperc beadása: 2013.03.01 12:20:30

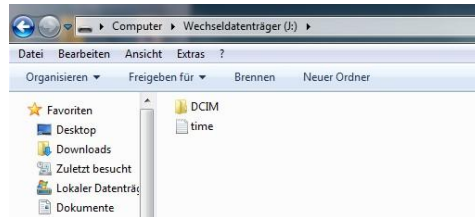

- Mentse el ezt követően a változtatást, és másolja a fájlt a készülék fő mappájába. Kösse ezt össze a mellékelt USB kábel segítségével a számítógépével, és adja hozzá a fájlt az automatikusan felismert USB cserélhető adathordozók jegyzékéhez.
- Válassza le ismét a készüléket a számítógépről, és kapcsolja be a fentiekben leírtak szerint. Ha most egy fotót vagy videót állít elő, a beállított dátum lent megjelenik.

8. Az üzemmód kiválasztása

Foto rögzítés	Videofelvétel	Az elrejtett videofelügyelet a mozgás felismerés által in ditható.
Kapcsolja be a készüléket	Kapcsolja be a készüléket	Kapcsolja be a készüléket
Nyomja röviden a gombot (5)	Nyomja a gombot (5) amíg a LED 6-szor villog.	Nyomja a gombot (5) amíg a LED 6-szor villog. Ha a LED abbahagyja a villogást, engedje el azonnal a gombot.
A LED kialszik, amíg a fotót a készülék elmenti, és ismét világít, ha a készülék készen áll a következő fotó felvételére.	A készülék addig marad videó üzemmódban, amíg az akku kapacitása vagy a memóriakártya kapacitása tart. Ha a felvételt újból akarja indítani, nyomja meg ismét az (5) gombot.	Ezután azonnal meg kell nyomni és nyomva tartani a (5) gombot 2 másodpercig (ezen idő alatt nem villog és nem világít egy LED sem) Ha a mozgás felismerését sikeresen aktiválta, a LED egy érzékelt mozgás esetén röviden felvillog, majd azonnal ismét ki alszik. Ekkor a készülék egy 3 perces videót készít.
A foto üzemmód befejezéséhez kérjük, kapcsolja ki a készüléket.	A videó üzemmód befejezéséhez kérjük, kapcsolja ki a készüléket.	Ha 3 perc elteltével a készülék ismét mozgást érzékel, a LED újból röviden felvillog, majd azonnal ismét kialszik. Ez addig ismétlődik, amíg a kamerát kikapcsolja, az akku kimerül, vagy a memóriakártya megtelik.

Az összes megadott információ a gyártó közlésén alapul. Nyomatási hibák, műszaki változtatások és tévedések nem zárhatók ki.

Kiadó: B&S Technology GmbH, Max-Planck-Straße 9, 23701 Eutin

8. Fotók és videók megtekintése

Az elkészült fotók és videók megtekintéséhez kapcsolja először ki a készüléket (egyébként a számítógépe esetleg nem ismeri fel cserélhető adathordozóként) majd kösse össze a mellékelt USB kábel segítségével a számítógépével. Nyissa meg ezután az automatikusan felismert cserélhető adathordozóban kettős kattintással a "DCIM" főmappát, majd az "100DSCIM" almappát. Ezután megtekintheti a rögzített fotókat és videókat. A megjelenésnél mindig (függetlenül attól, hogy fotót vagy videót tekint meg) „PICT” jelenik meg és egy időbeli sorrendbe kiadott számozás, ami "0001" számmal kezdődik. A készüléken található legrégebbi fájl jelölése tehát: „Pict0001”.

Megjegyzés: Egy videó maximális hossza 3 perc lehet. Ennek az időköznek a lefutása után automatikusan egy új videófájl kerül sorra. Egy 1 órás „film” tehát 20 db egyes fájl tartalmaz.

9. Műszaki adatok

Video formátum: AVI	
Felbontás: 640 x 480 pixel	
Videótömrítés:	M-JPEG
Képráta videómódban:	30 fps
Oldalarány: 4:3	
Foto felbontás:	1280 x 960 pixel
Tárolókapacitás:	4 GB (mikro-SDHC)
Számítógép adatinterfész:	mini USB
Üzemelési feszültség:	kb. 3,7 V
Áramellátás:	beépített akku, kb. 230 mAh
Áramfogyasztás:	kb. 110 mA
Méret (Átm. x Ma):	kb. 67 x 75
mm; Súly (memóriakártyával):	kb. 290 g

10. A szállítás tartalma

BS óra
Memóriakártya (4 GB mikro SDHC)
Töltőadapter
USB hosszabbító kábel Használati útmutató

11. Fontos tudnivalók

Vegye figyelembe okvetlenül az általános biztonsági előírásokat elektromos készülékkel való tevékenységénél. Például soha ne nyissa fel a készülék házat, és ne használja a készüléket, ha hibát észlel a kábelben vagy magán a készüléken. Azoknál a károknál, amelyek jelen használati útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyásából adódnak, a garancia igény megszünt, a károk következményeire nem vállalunk szavatosságot. Csak a mellékelt töltőkészüléket használja feltöltéshez, vagy töltsen a készüléket a (bekapcsolt) számítógépe USB csatlakozóján keresztül. Ne hagyja a készüléket a feltöltési folyamat alatt felügyelet nélkül, és vigyázzon, hogy ne legyen túltöltve, mivel ebben az esetben a beépített akku károsodhat, esetleg fellobbanhat vagy erősen felhevülhet. Ezért feltöltés céljából a készüléket mindig tűzbiztos alátételre helyezze, távol más tárgyaktól, és megfelelő távolságban kisgyerekektől. A termék 5 VDC feszültségnél való működésre engedélyezett, nem szabad módosítani vagy átépíteni. Csak azt a hálózati tápegységet (DC 5 V) használja, amely ehhez a kamerához alkalmas, egyébként túlfeszültségből adódó károk keletkezhetnek. Ha kétségei vannak a készülék működésére, biztonságára vagy csatlakoztatására vonatkozóan, okvetlenül forduljon szakemberhez. Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat, amelyek az adatvédelemre vonatkoznak. Személyek megfigyelése csak akkor megengedett, ha az illető személyt a megfigyelésről informálják, és ő ehhez beleegyezését adta. Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Veszélyes játékszerré válhat gyerekek számára. A készülék nem való gyerek kezébe. A készülék nem játékszer. Lehetőség szerint ne tegye ki a készüléket közvetlen napbesugárzásnak. Ezzel meghosszabbítja a kamera élettartamát. A készüléket csak száraz, pormentes környezetben használja. Tartsa távol a készüléket fröccsenő víztől. Ne nyissa ki a készülék házat. Semmiképpen ne érintse meg a chipet tartalmazó panelt pusztán a kézzel. Tisztításhoz ajánlatos egy alkohollal megnedvesített mikroszálas törlő. Ne hagyja a készüléket leesen. Esetleges kérdések vagy a rendeltetésszerű üzemeltetéssel kapcsolatos problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval. Ne távolítsa el az üzemi végén a készüléket a háztartási szeméttel együtt, hanem adja le egy erre szolgáló gyűjtőhelyen.



Az összes megadott információ a gyártó közlésén alapul. Nyomatási hibák, műszaki változtatások és tévedések nem zárhatók ki.

Kiadó: B&S Technology GmbH, Max-Planck-Straße 9, 23701 Eutin