


UMK- PVB 6

Rendelési szám: 2972136

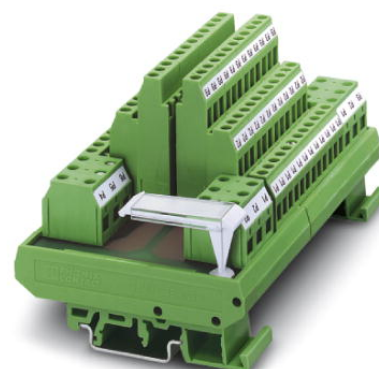

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2972136>

VARIOFACE modul, hat potenciálsínnel (P1, P2, P3, P4, P5, P6) potenciál-elosztáshoz, NS 35/7,5 vagy NS 32 sínre szerelhető




Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.31



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 088613
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 549 (CAT-7-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	250 V AC/DC
Max. áramerhelhetőség áganként	16 A
Összegáram	16 A (potenciálonként)
Potenciál-csatlakozások	potenciálonként (P1...P6) 2 betápláló/12 elosztó kapocs
Szélesség	123,8 mm

Magasság	77 mm
Mélység	72 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

Betáplálás csatlakozási adatai

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Elosztás csatlakozási adatai

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

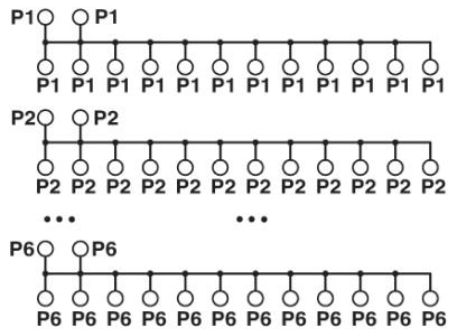

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;