


VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A

Rendelési szám: 1609565

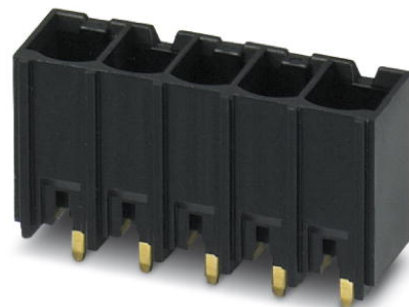

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1609565>

MSTB érintkezőbetét, NYÁK-lapra szereléshez, 24 V, 5 pólusú, egyenes forrasztópecekkel, RAL 9005 (fekete), a VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P falra szerelhető keretekhez

**PROFI
NET**

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 175876
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 124 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.13



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	5
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Csatlakozási mód	Nyomtatott áramköri csatlakozás
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkezőtartó anyaga	PA
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen

Villamos paraméterek

Pólusszám	5
Méretezési áram	16 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------


Általános

1608087	VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P	MSTB falra szerelő keret, IP67, a rögzítőfüles reteszeléshez, fém, NYÁK-csatlakozáshoz, négyzetes szerelőkivágás számára, tömítéssel, rögzítőcsavarok nélkül
1608281	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-P	MSTB falra szerelhető keret, IP67, a Push-Pull reteszeléshez, műanyag, NYÁK-csatlakozáshoz, négyzetes szerelőkivágás számára, tömítéssel, rögzítőcsavarok nélkül

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

Furatterv

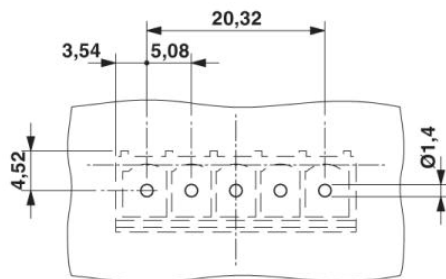

Méretrajz

MSTB érintkezőbetét

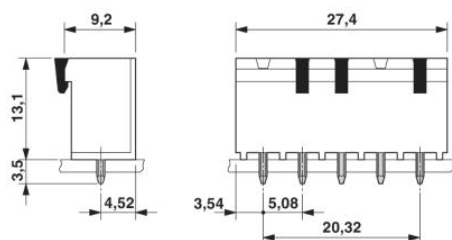

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;