


**VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7**

Rendelési szám: 2321800

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2321800>

VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábellel  
SMATIC S7 -300-hoz, 1 x 32 csatorna csatlakoztatható, kábelhossz: 2  
m

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 347600
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 448 (CAT-7-2013)

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.12.18

 


Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános adatok</b>	
Megjegyzés	Analóg I/O kártyák: <b>A rövidzárlatok megelőzése érdekében mindkét hidat el kell távolítani!</b> Nem kerülhet sor feszültségbetáplálásra a homlokadapteren!
	Digitális I/O kártyák: A homlokapter gyárilag a potenciálhoz van kötve. A hidak eltávolításával potenciálleválasztás érhető el (8-as csoportokban).

U <sub>N</sub> névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Rákapcsolható csatornák	32
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	1
Csatlakozók pólusszáma	50
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
Szabványok/előírások	IEC 60664 IEC 62103 DIN EN 50178
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	0,8 kV
Szennyeződési fok	2
Tűlfeszültség kategória	III

## Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

Kapcsolási rajz

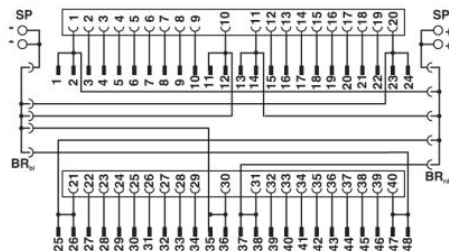

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;