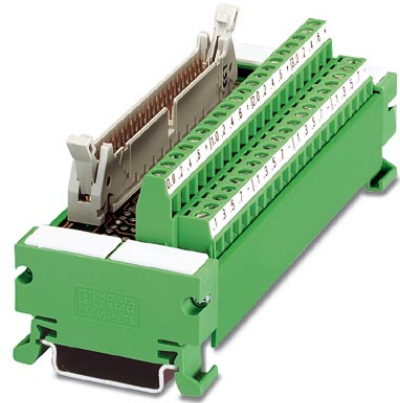



**UM 45-FLK50/AB-1756**

Rendelési szám: 2968357

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2968357>VARIOFACE COMPACT LINE, átadómodul Allen-Bradley Control-  
Logix-hoz, Control-Logix specifikus feliratozással

| Kereskedelmi adat         |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | <br>4 017918 587772 |
| Csomag                    | 1  |
| Vámtarifa                 | 85369010   |
| Katalógusoldal információ | Oldal 199 (IF-2007)  |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| U <sub>N</sub> névleges feszültség    | < 50 V AC<br>60 V DC |
| Max. áramerhelhetőség áganként        | 1 A                  |
| Feszültségbetáplálás max. összegárama | 2 A (/bájt)          |
| Szélesség                             | 116 mm               |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Magasság                                   | 45 mm                |
| Mélység                                    | 50 mm                |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -20 °C ... 50 °C     |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C     |
| Tesztfeszültség                            | 500 V (50 Hz, 1 min) |
| Vizsgálófeszültség érintkező/érintkező     | 0,5 kV AC            |
| Beépítési pozíció                          | tetszőlegesen        |
| Szabványok/előírások                       | IEC 60664            |
|  | DIN VDE 0109-11      |
| Szennyeződési fok                          | 2                    |
| Túlfeszültség kategória                    | II                   |

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés csatlakozás               | Terepi szint         |
| Csatlakozási mód                     | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min     | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min | 26                   |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 14                   |
| Csupaszolási hossz                   | 6 mm                 |
| Csavarmenet                          | M3                   |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

---

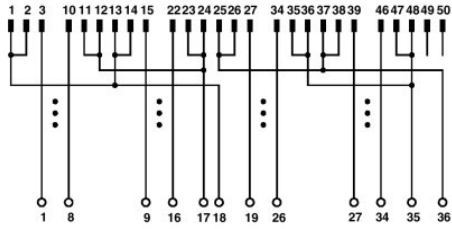

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;