


VC-TFS 6-PE

Rendelési szám: 1583526

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1583526>

Érintkezőbetétes modul, lengő kerethez, csavaros csatlakozással, 5 pólusú + PE-csatlakozás, 250 V / 10 A

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 153263
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 33 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
Megjegyzés	A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.

Csatlakozástechnika	Csavaros csatlakozás
	Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Pólusszám	5+PE
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	28 ... 16
Az egyes erek csupaszolási hossza	7 mm

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési átütési szilárdság	4 kV
Méretezési átültési szilárdság	4 kV
Méretezési áram	10 A
	10 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betölthető, piros szigetelőanyagból

Rajzok

Diagram

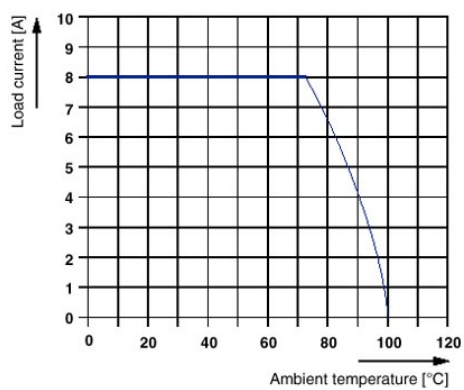

Méretrajz

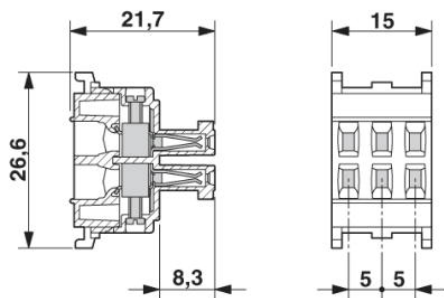

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;