

VS-25-TI-2 EMV

Rendelési szám: 1689802



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689802>

D-SUB-EMC belső csővég, 3-as Shell méret, VS-25-... lengő
tokozathoz

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 915483
Csomag	5
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 219 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.19



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Kialakítás	25
Szín	fémesen fényes

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Elektronikaház anyaga	Újvezüst

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

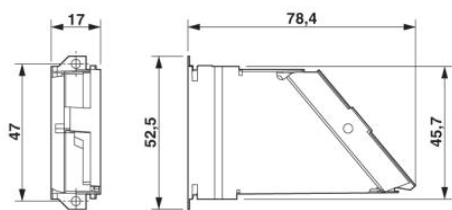

D-SUB EMC-belső keret

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;