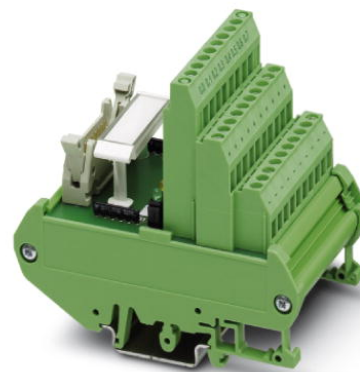



FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC

Rendelési szám: 2284536

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2284536>VARIOFACE iniciátormodul, 8 PNP-iniciátor csatlakoztatására,
fényjelzéssel

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 055707
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 204 (IF-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U_N névleges feszültség	20 V (30 V DC-ig)
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	3 A
Pólusszám	14
Szélesség	57 mm

Magasság	90 mm
Mélység	81 mm
Állapotjelzés	LED
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

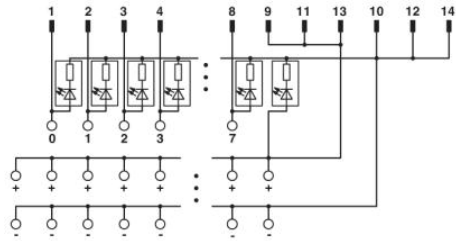

FLKMS 14/8IM/LA/PLC kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;