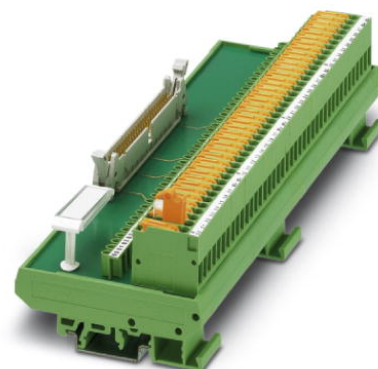


## FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC


Rendelési szám: 2290614

Az ábrán az FLKM 50/KDS3-MT/PLC változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2290614>

VARIOFACE átadómodul, 32 csatornához, késes bontókapoccsal és vizsgálódugasz aljzatokkal a terepi és a rendszeroldalon



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 058142
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 482 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

$U_N$ névleges feszültség	60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	2 A (bájtanként)
Pólusszám	50
Szélesség	214 mm

Magasság	77 mm
Mélység	61 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,8 kV

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás bontókéssel
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	50

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

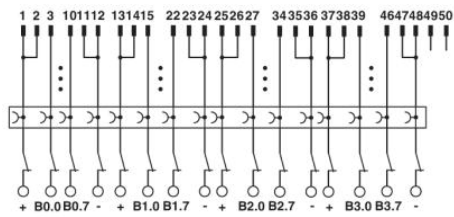

Csatlakozási ábra FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;