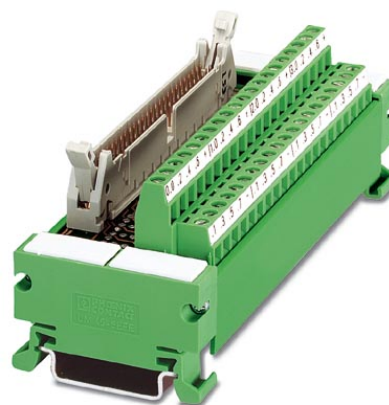


## UM 45-FLK50/LA/PLC

Rendelési szám: 2962502


Az ábrán az UM 45-FLK50/PLC változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962502>

VARIOFACE-COMPACT-LINE, interfészmodul 32 csatornához, fényjelzéssel, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, csavaros csatlakozás



### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 087203
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 199 (IF-2007)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	20 V DC (30 V DC-ig)
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	2 A (bájonként)
Pólusszám	50
Szélesség	126 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Állapotjelzés	sárga LED
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	VDE 110
Szennyeződési fok	2
Tűlfeszültség kategória	II

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	6 mm
Csavarmenet	M3

#### Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

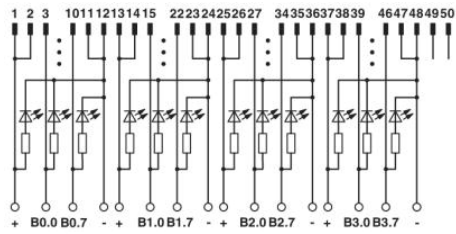

UM 45-FLK50/LA/PLC kapcsolási rajz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;