


**VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC**

Rendelési szám: 1433168

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1433168>IP67 védetségű AS-Interface elosztó 1 szalagkábelhez, 2 pólusú,  
csavaros csatlakozással, döntött**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 346252
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 356 (CAT-4-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.02.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Mechanikai paraméterek**

Pólusszám	2
Csatlakozási mód	AS-Interface átviteltechnika
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (tömör)
	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (érvéghüvellyel)

AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 17 (tömör)
	26 ... 18 (érvéghüvellyel)
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Vezetékleágazás	döntött
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 70 °C (dugasz/aljzat)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 70 °C

#### Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PA
Érintkezőtartó anyaga	PUR
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Sn/Au
Tömítés anyaga	Neoprén (Lapos tömítés)
	FPM (O-gyűrű)
Védettség	IP67

#### Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	32 V
Méretezési áram	≤ 4 A

#### Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1205150	SZK PH1 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

**Általános**

1555648	SAC-4P- 2,0-186/FS SCO	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a következőre: Aljzat egyenes M12-SPEEDCON, A-kódolás, Kábelhossz: 2 m
1555651	SAC-4P- 5,0-186/FS SCO	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a következőre: Aljzat egyenes M12-SPEEDCON, A-kódolás, Kábelhossz: 5 m
1555664	SAC-4P-10,0-186/FS SCO	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a következőre: Aljzat egyenes M12-SPEEDCON, A-kódolás, Kábelhossz: 10 m
1555677	SAC-4P-15,0-186/FS SCO	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a következőre: Aljzat egyenes M12-SPEEDCON, A-kódolás, Kábelhossz: 15 m
1555606	SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó egyenes M12-SPEEDCON, A-kódolás, a következőre: szabad vezetékvég, Kábelhossz: 2 m
1555619	SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó egyenes M12-SPEEDCON, A-kódolás, a következőre: szabad vezetékvég, Kábelhossz: 5 m
1555622	SAC-4P-MS/10,0-186 SCO	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó egyenes M12-SPEEDCON, A-kódolás, a következőre: szabad vezetékvég, Kábelhossz: 10 m
1555635	SAC-4P-MS/15,0-186 SCO	Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó egyenes M12-SPEEDCON, A-kódolás, a következőre: szabad vezetékvég, Kábelhossz: 15 m

## Rajzok

### Méretrajz

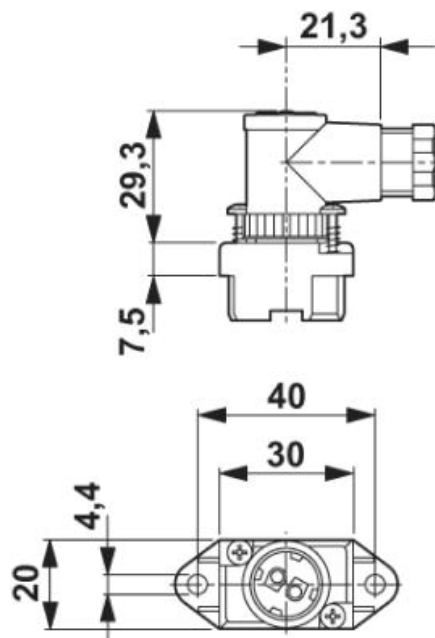

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;