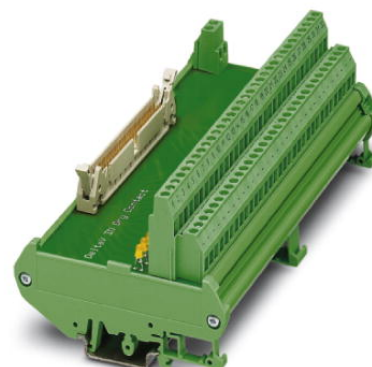


FLKM 50/32M/DV

Rendelési szám: 2304869

Az ábrán az FLKM 50/32M/IN/LA/DV látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304869>

32 csatornás modul LED és 2 vezetékes csatlakozás nélkül; közös mínuszpotenciállal (a Delta V vezérlő kártyáihoz)




Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.31



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 981716
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 434 (CAT-7-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U _N névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	5 A (KL/KL)
Pólusszám	50

Szélesség	169 mm
Magasság	90 mm
Mélység	68 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Vizsgálófeszültség érintkező/érintkező	500 V AC
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Bemeneti üzemi feszültség	max. 60 V DC
Kimeneti üzemi feszültség	max. 60 V DC
Tartós terhelő áram	1 A
Méretezési lökőfeszültség	0,8 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1

Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	50

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

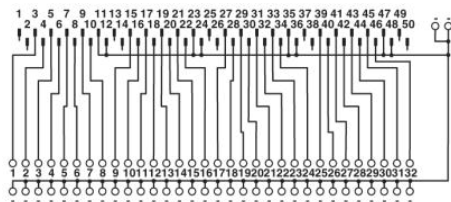

FLKM 50/32M/DV kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;