

## VS-09-SET-EMV

Rendelési szám: 1689158



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689158>

D-SUB csatlakozó készlet, 1-es Shell méret, IP67 védettség,  
árnyékolólapokkal



### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 890568 |
| Csomag                    | 1                                                                                                      |
| Vámtarifa                 | 85366990                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 184 (CAT-2-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Mechanikai paraméterek

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Pólusszám              | 9             |
| Árnyékolt              | van           |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 1000        |
| Vezeték külső átmérője | 3 mm ... 9 mm |
| Vezetékleágazás        | ferde         |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Szín                           | szürke           |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |

#### Anyagadatok

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0                                      |
| Elektronikaház anyaga               | PA                                      |
| Tömítés anyaga                      | Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM |
|                                     | Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM |
| Kábeltömítés anyaga                 | CR/NBR                                  |
| Védettség                           | IP67                                    |

#### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Rajzok


##### Méreterajz

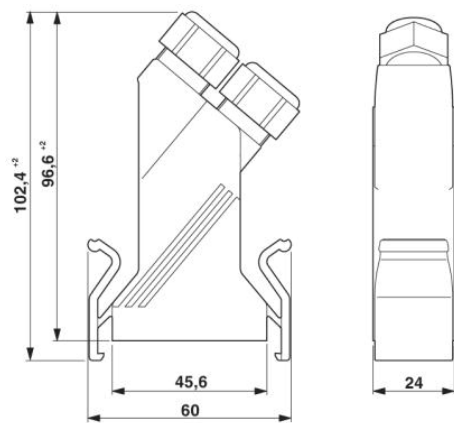

D-SUB lengő tokozat

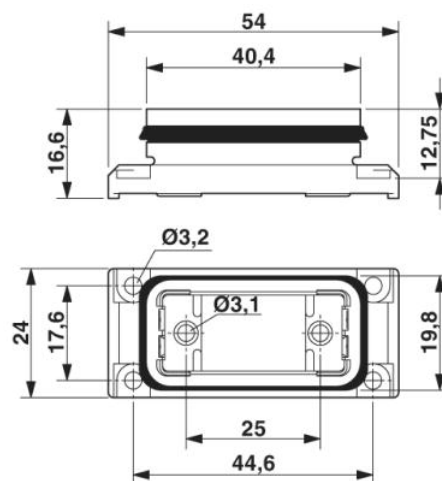

D-SUB falra szerelhető keret

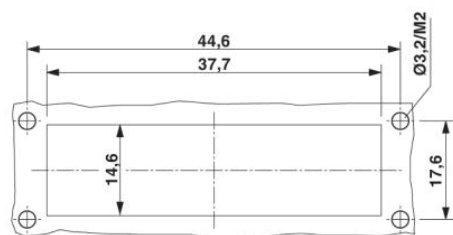

Szerelési kivágás

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;