

## VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1


Rendelési szám: 1656738

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656738>

Konfekcionált optikai kábel, Break-Out kábel, 980/1000 µm polimerszál, SCRJ/IP20-ról SCRJ/IP20-ra, elhelyezés kapcsolószekrényen belül, a vezeték UV védett külső alkalmazásra megfelelő, hossza: 1 m

**PROFI  
NET**

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 030052
Csomag	1
Vámtarifa	85447000
Katalógusoldal információ	Oldal 214 (PC-2009)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Mechanikai paraméterek

Pólusszám	2
Profil	SCRJ a DIN EN 50377-6-1 szerint
Szál	980/1000 µm
Szálak száma	2,00

Csatlakoztatási ciklus	≥ 1000
Kábeltípus	Break-Out kábel
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	30 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	30 mm
Kábelhossz	1 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C
	-20 °C ... 70 °C

### Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PBT
Külső köpeny, anyaga	PE
Külső köpeny, szín	fekete
Csaptartó színe	kék
Védettség	IP20

### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

### Rajzok

Méreterajz

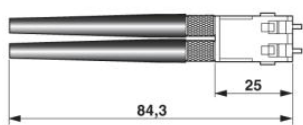


SCRJ csatlakozó, POF, IP20

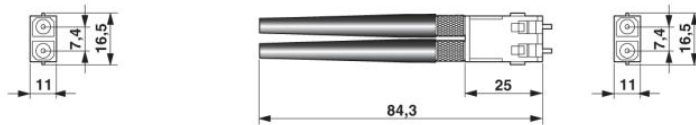


SCRJ csatlakozó, POF, IP20

Sematikus rajz

---

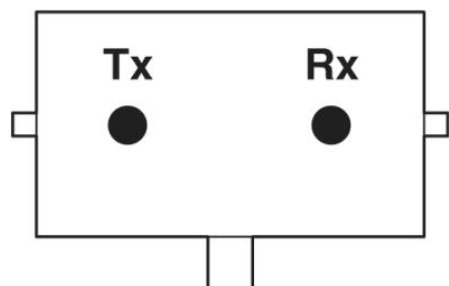

SCRJ dugasz pólusábrája

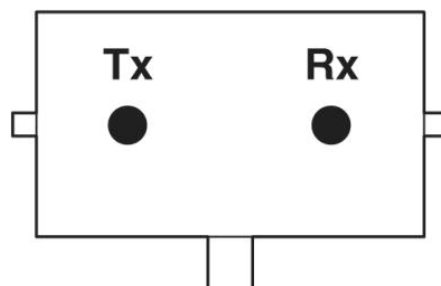

SCRJ dugasz pólusábrája

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;