

VS-09-A-GC-BU/BU

Rendelési szám: 1689695



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689695>

D-SUB falra szerelhető keret, 1-es Shell méret, 9 jelérntkezővel,
aljzat, Gender-Changer, árnyékolt, IP67 védetség



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 929046
Csomag	5
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 185 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	9
Csatlakoztatási ciklus	≥ 200
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott
Anyag	Műanyag
Tömítés anyaga	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM
	Lapos tömítés: NBR, profiltömítés: EPDM
Védettség	IP67

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési áram	5 A

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok



Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Védőfedél

1887086	VS-09-SD	D-SUB védőfedél, 1-es Shell méret, IP54 védettség, a VS-09-... falra szerelhető kerethez és lengő tokozathoz
---------	----------	--

Rajzok

Méretrajz

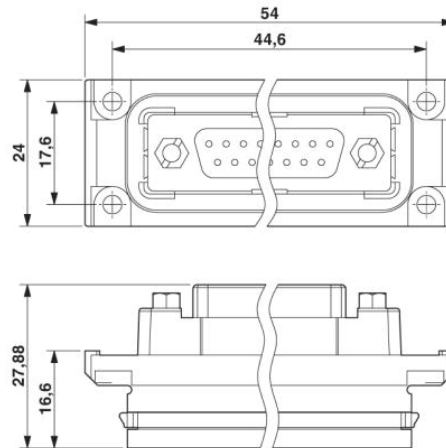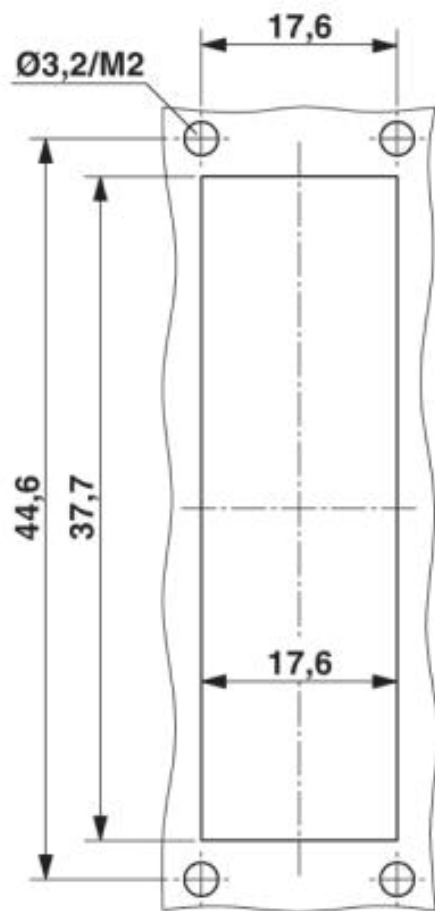

D-SUB falra szerelhető keret

Szerelőkvívágás: VS-09-A...

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;