

PSM PTK-4


Rendelési szám: 2799364

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799364>

passzív RS-485 T-elosztó, 9 pólusú SUB-D apa csatlakozóval és öt 9 pólusú SUB-D anya csatlakozóval felszerelve



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 074050
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 447 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	60 V AC/DC
I_N névleges áram	1 A
Adatbusz-rendszer	RS-485
Árnyékoló	SUB-D keret
Tesztfeszültség	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff)

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 70 °C
Elektronikaház anyaga	PVC
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Lábkiosztás	mindegyik 1:1
Szélesség	89,8 mm
Magasság	89,6 mm
Hossz	39 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozás	beérkező
Pólusszám	9
Csatlakozási mód	D-SUB-9 csatlakozó
Csatlakozás	továbbmenő
Pólusszám	9
Csatlakozási mód	D-SUB-9 csatlakozó aljzat
Csatlakozás	leágazó
Pólusszám	9
Csatlakozási mód	4 x D-SUB-9 aljzat

Tanúsítványok

Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

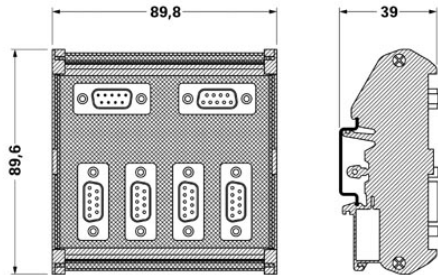

Kapcsolási rajz

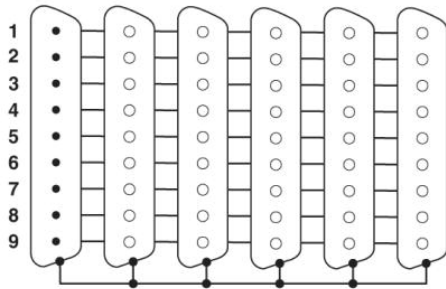

PSM PTK-4 Rendelési szám: 2799364

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799364>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;