


## UMK- EC38/38-XOL


Rendelési szám: 2976284

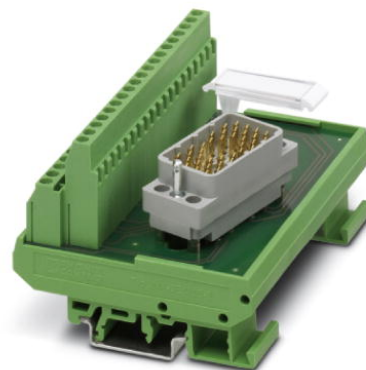

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2976284>

VARIOFACE-modul, ELCO-csatlakozóhoz, NS 35/7,5 vagy NS 32  
sínre szereléshez, 8016-os dugasszal balra, pólusszám 38



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 089313
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 542 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános adatok</b>	
$U_N$ névleges feszültség	25 V AC
	60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2 A
Az összes ág összegárama maximum	76 A
Pólusszám	38

Szélesség	101,5 mm
Magasság	77 mm
Mélység	58,5 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,8 kV
Névleges szigetelési feszültség	85 V

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	ELCO csatlakozás
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	ELCO csatlakozó
Pólusszám	38

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

---

## Rajzok

Méretrajz

---

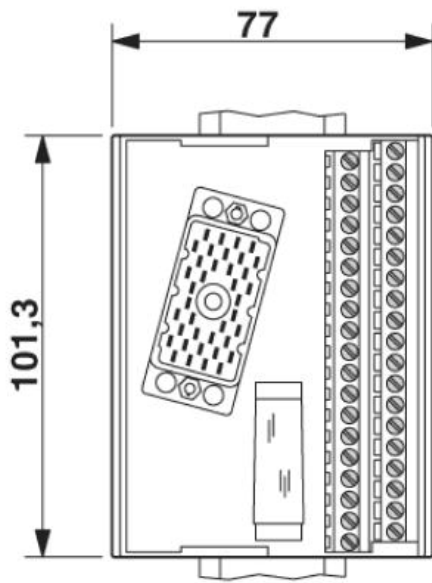

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;