

## VIP-2/SC/FLK16

Rendelési szám: 2315036


Az ábrán 16-pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315036>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és szalagkábel csatlakozóval, NS 35 hordozósínre szereléshez, dugasz csatlakozóval, valamint rövid és hosszú zárókengyellel az aljzatokhoz, pólusszám: 16



### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 312066
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 524 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	60 V AC/DC
Max. áramerhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	16
Szélesség	45 mm

Magasság	65,5 mm
Mélység	56 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,6 kV

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M 3

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	16

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
0818111	UC-TM 4	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Szövegmező mérete: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, Szövegmező mérete: 4,98 x 10,5 mm

## kábelek/vezetők

2299291	FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 0,5 m
2299301	FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1 m
2304542	FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1 m
2299314	FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 1,5 m
2299327	FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 2 m
2304555	FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 2 m
2299330	FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 3 m

2299343	FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 4 m
2299356	FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 6 m
2314477	FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Méretre szabott, árnyékolt, kerek kábel, két 16 pólusú csatlakozósávval (1:1 összekötés), hossza 6 m
2299369	FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 8 m
2299372	FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfekcionált kerek kábel két 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés), hossz: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, árnyékolt, variálható kábelhossz
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz
2318538	VIP-CAB-FLK16-0,14/...	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: változó
2318460	VIP-CAB-FLK16/0,14/0,5M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 0,5 m
2318473	VIP-CAB-FLK16/0,14/1,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 1 m
2318486	VIP-CAB-FLK16/0,14/1,5M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 1,5 m
2318499	VIP-CAB-FLK16/0,14/2,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 2 m
2318509	VIP-CAB-FLK16/0,14/3,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 3 m
2318512	VIP-CAB-FLK16/0,14/4,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 4 m
2318525	VIP-CAB-FLK16/0,14/6,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 16-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 6 m


**Általános**

5147777	BLUEMARK X1	Nyomtató UV technológiával UniCard formátumú műanyag lapkák feliratozásához.
---------	-------------	--

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

---

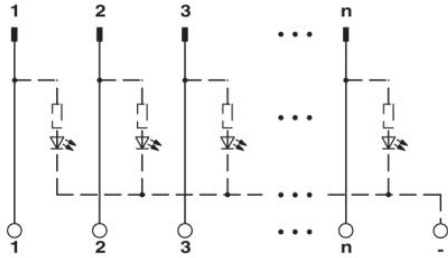

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;