


VIP-2/SC/FLK20

Rendelési szám: 2315049

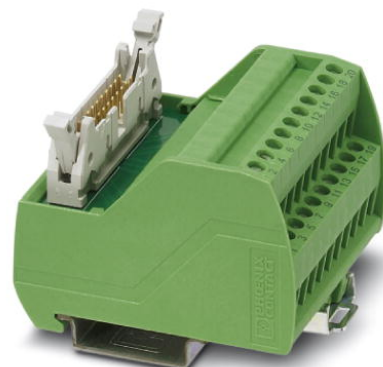

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315049>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és szalagkábel csatlakozóval, NS 35 hordozósínre szereléshez, dugasz csatlakozóval, valamint rövid és hosszú zárókengyellel az aljzatokhoz, pólusszám: 20



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 313278
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 524 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	60 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	20
Szélesség	55,1 mm

Magasság	65,5 mm
Mélység	56 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lököfeszültség	0,6 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M 3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	20

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cUL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0818111	UC-TM 4	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Szövegmező mérete: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, Szövegmező mérete: 4,98 x 10,5 mm


kábelek/vezetők

2296391	FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 0,5 m
2296401	FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 1,0 m
2296472	FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 1,5 m
2296485	FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 2,0 m
2296498	FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 3,0 m

2296508	FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 4,0 m
2296511	FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 6,0 m
2296524	FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 8,0 m
2296537	FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK	Konfekcionált kerek kábel, 20-pólusú csatlakozósávval, 1:1 összeköttetés, többek között MODICON TSX Micro, Premium és Quantum számára, pólusszám: 20, kábelhossz 10,0 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kerek kábel, konfekcionált, nem árnyékolt, variálható kábelhossz
2318619	VIP-CAB-FLK20-0,14/...	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 20-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: változó
2318541	VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 20-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 0,5 m
2318554	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 20-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 1 m
2318567	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 20-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 1,5 m
2318570	VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 20-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 2 m
2318583	VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 20-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 3 m
2318596	VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 20-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 4 m
2318606	VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M	Konfekcionált kerek kábel két beöntött 20-pólusú csatlakozósávval (1:1 összeköttetés). A kábel egy 90° és egy 180°-os dugasszal rendelkezik, kábelhossz: 6 m
Általános		
5147777	BLUEMARK X1	Nyomtató UV technológiával UniCard formátumú műanyag lapkák feliratozásához.

Rajzok

Kapcsolási rajz

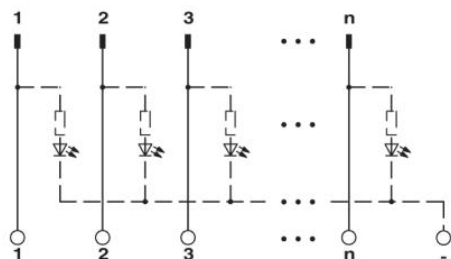

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;