

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S

Rendelési szám: 1419185



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419185>

RJ45-ös beépíthető keret, IP67, bajonett reteszeléshez, fém, érintkezőbetéttel a kábelcsatlakozáshoz, kerek szerelőkivágáshoz, tömítéssel, rögzítőcsavarok nélkül



Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 540384
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 86 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.10.15



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	8
A dugaszhelyek száma	1
Csatlakoztatási ciklus	750
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 22 (sodrott)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	Cink-présöntvény
Tömítés anyaga	NBR
Védettség	IP67

Villamos paraméterek

Pólusszám	8
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

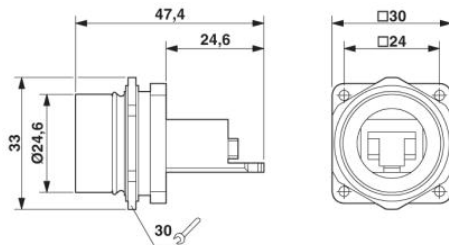

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;