

UM-DELTA V/A/SI/BFI/TP

Rendelési szám: 5603258




<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=5603258>

Biztosítómodul leválasztható teszt-aljzatokkal, biztosítókiesés jelzéssel és árnyékolás bekötő kapcsokkal (a Delta V vezérlő analóg kártyáihoz)



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 955038
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 435 (CAT-7-2013)

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	24 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	50 mA (kiszállításkor 50 mAF biztosítóval felszerelt, max. 1 A megengedett)
Pólusszám	16
Szélesség	61 mm
Magasság	126 mm
Mélység	71 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C

Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	7 mm
Csavarmenet	M3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	16

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

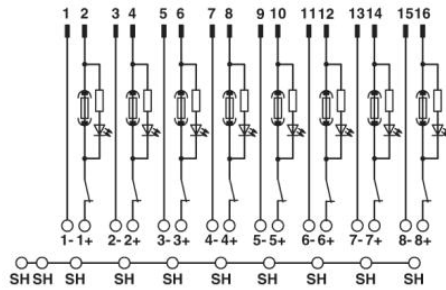

UM-DELTA V/A/SI/BFI/TP kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;