


VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7

Rendelési szám: 2322443

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322443>

VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábellel
SMATIC S7 -300-hoz, 1 x 32 csatorna csatlakoztatható, kábelhossz:
0,5 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 451888
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 448 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.12.18



 
Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

Megjegyzés	Analóg I/O kártyák: A rövidzárlatok megelőzése érdekében mindkét hidat el kell távolítani! Nem kerülhet sor feszültségbetáplálásra a homlokadapteren!
	Digitális I/O kártyák: A homlokapter gyárilag a potenciálhoz van kötve. A hidak eltávolításával potenciálleválasztás érhető el (8-as csoportokban).

U _N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Rákapcsolható csatornák	32
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	1
Csatlakozók pólusszáma	50
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
Szabványok/előírások	IEC 60664
	IEC 62103
	DIN EN 50178
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	0,8 kV
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretajz

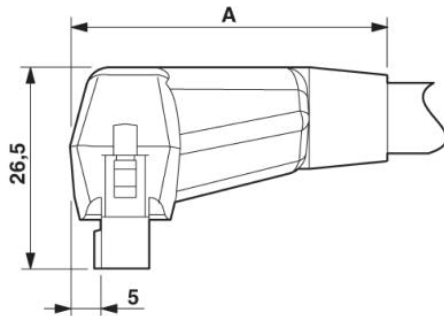

	A
...FLK14...	37
...FLK50...	42

Kapcsolási rajz

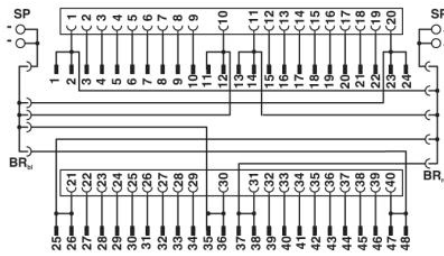

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;