


FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,5

Rendelési szám: 1940156

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

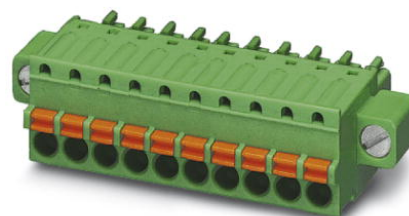

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1940156>

Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 3,5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 881306
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 199 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Méret / pólusok

Raszterméret	3,5 mm
„a” méret	24,5 mm
Pólusszám	8

Műszaki adatok

Termékcsalád	FK-MCP 1,5/...-STF
--------------	--------------------

Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	320 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	8 A
U _N névleges feszültség	160 V
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Maximális terhelőáram	8 A (1,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A1
Csupaszolási hossz	9 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	8 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	8 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
AWG az UL/CUL szerint min.	28
AWG az UL/CUL szerint max.	16

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IEC CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

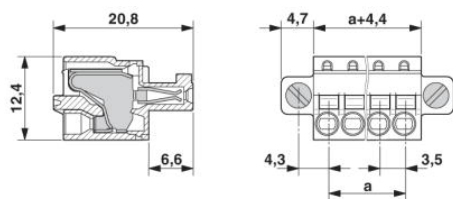

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;