

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F

Rendelési szám: 1405222



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1405222>

RJ45 falra szerelhető keret, IP67, Push-Pull reteszeléshez, fém,
Freenet rendszerrel, kerek szerelőkivágáshoz, tömítéssel

**PROFI
NET**

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 334792
Csomag	1
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 83 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.12.14



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Reteszelés módja	Push-Pull
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Szín	ezüst
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	Cink-présöntvény
Készülékház felületének anyaga	nikkelezett
Anyag	Fém
Tömítés anyaga	NBR
Védettség	IP65/IP67

Villamos paraméterek

Szenyeződési fok	2
------------------	---

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------


Aljzatbetét

1405617	VS-08-BU/BU-RJ45-F	RJ45 aljzatbetét, Freenet rendszerhez, VS-08 és Push-Pull falra szerelhető kerethez CAT5e, 8 pólusú, aljzatról aljzatra
---------	--------------------	---


Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria


Szerelési kivágás

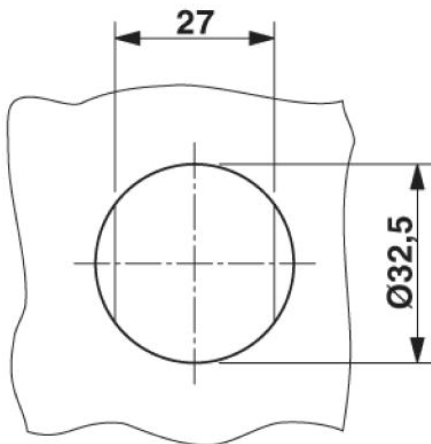


Robbantott rajz

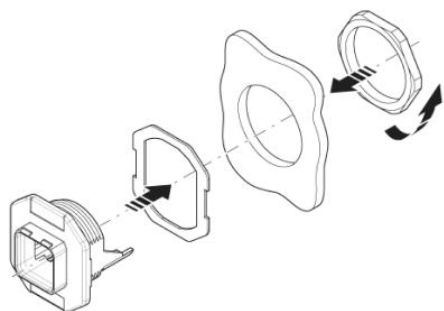

Méretrajz

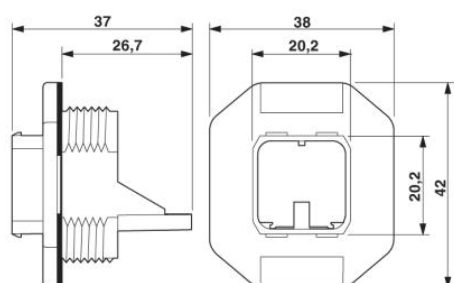

Push-Pull falra szerelhető keret, Freet rendszer, IP67

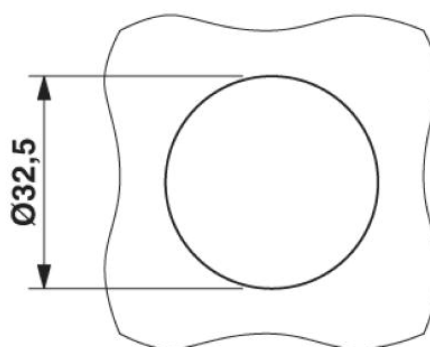

Szerelési kivágás

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;