


VIP-2/SC/PDM-2/24

Rendelési szám: 2315269

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315269>

VARIOFACE modul, két potenciálsínnel (P1, P2)
potenciáelosztáshoz, NS 35 hordozósínre szereléshez.
Modulszélesség: 70,4 mm



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 313377
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 548 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez elször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
U_N névleges feszültség	250 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	15 A
Összegáram	30 A (potenciálonként)
Potenciál-csatlakozások	potenciálonként (P1, P2) 2 betápláló-/12 elosztókapocs
Szélesség	70,4 mm

Magasság	65,5 mm
Mélység	50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

Betáplálás csatlakozási adatai

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Elosztás csatlakozási adatai

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások



CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

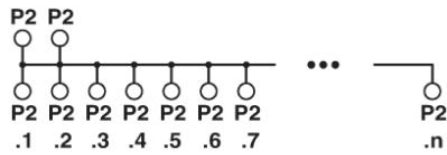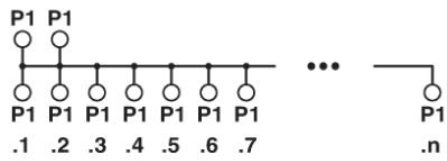

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;