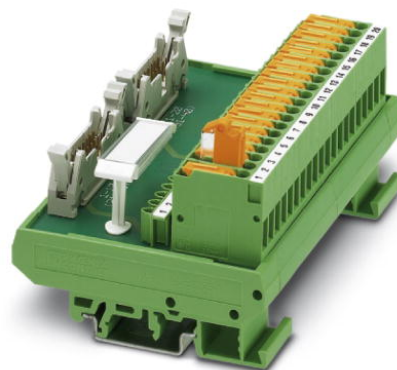



**FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7**

Rendelési szám: 2295062

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2295062>

VARIOFACE átadómodul Siemens SIMATIC® S7-300-hoz, legfeljebb 16 csatornához, SIMATIC®-specifikus feliratozással (1-20), késes bontókapocs és vizsgálóleágázás, modulszélesség: 113 mm

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 017918 339982
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 482 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

$U_N$ névleges feszültség	60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	3 A (bájonként)
Pólusszám	14
Szélesség	113 mm

Magasság	77 mm
Mélység	61 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,8 kV

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás bontókéssel
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	2
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

## Rajzok

Kapcsolási rajz

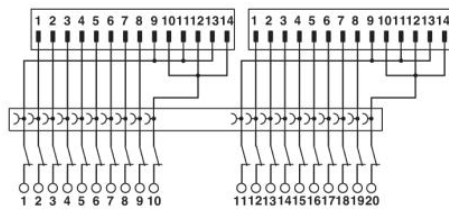

Csatlakozási ábra FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;