


## VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12

Rendelési szám: 1885279

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1885279>

Pg21 tömszelence, műanyag, többfuratos (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, VC-M-KV-PG21.... tömszelence-csonkokhoz

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 176389
Csomag	5
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 47 (CAT-2-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.11.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

A tömszelence típusa	Tömszelence
A szorítócsavar anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	TPE
Anyacsavar kulcsmérete	33 mm
Tömítőoldal menetfajta	Pg21

Vezeték külső átmérője	8 mm ... 8,5 mm (1-es vezeték)
	11,5 mm ... 12 mm (2-es vezeték)
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 100 °C

## Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
1885363	VC-K-KV-PG21-O	Tömszelence, műanyag, furat nélküli tömítógumival ill. egyéni furathoz

## Rajzok

Méretrajz

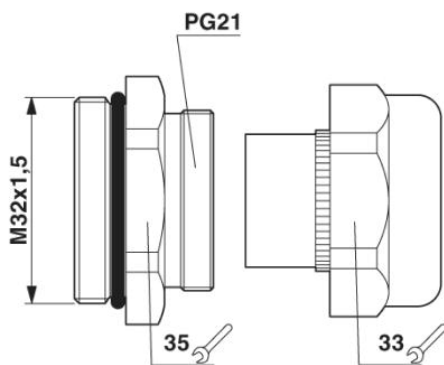

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;