

UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8


Rendelési szám: 2968205



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2968205>

VARIOFACE-kapcsoló-modul, lapos szalagkábel- és COMBICON-dugasszal, szimulációhoz, 8 jelhez, NS 35/7,5 sínre szereléshez



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 173685
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 483 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	24 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Az összes ág összegárama maximum	3 A (Lapos szalagkábel-csatlakozó)
Feszültségbetáplálás max. összegárama	8 A (+, - kapocs) 3 A (+, - FLK)

Szélesség	75 mm
Magasság	45 mm
Mélység	51 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Vizsgálófeszültség érintkező/érintkező	0,5 kV AC
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,8 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	COMBICON csatlakozás
Csatlakozási mód	Dugaszolható csavaros csatlakozó
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Szalagkábel-csatlakozás
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8 kapcsolási rajz

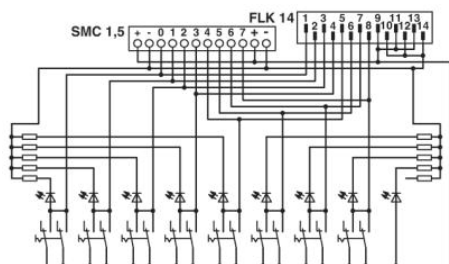

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;