


## FLKM 50-PA-S400(3-48)

Rendelési szám: 2294908

Az ábrán az FLKM 50-PA-S400 változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294908>VARIOFACE-homlokadapter, Siemens SIMATIC® S7-400-hoz, csak  
analóg

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 156350
Csomag	2
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 458 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.06.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Rákapcsolható csatornák	32
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK - tűsésáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	1

Csatlakozók pólusszáma	50
Pólusszám	50
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

### Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Rajzok

Kapcsolási rajz

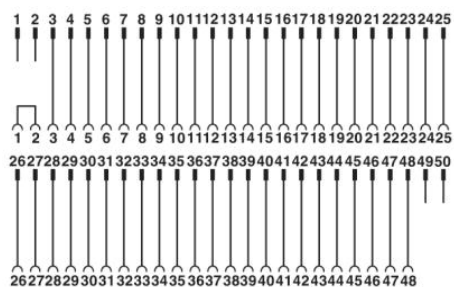

FLKM 50-PA-S400(3-48) kapcsolási rajz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;