

# FLKM 50-PA-S300

Rendelési szám: 2294445



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294445>

VARIOFACE homlokadapter, Siemens SIMATIC® S7-300-hoz, 1 x 32 csatorna csatlakoztatható

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 017918 129767        |
| Csomag                    | 1                      |
| Vámtarifa                 | 85369010               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 450 (CAT-7-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.11.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

|                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés                         | Analóg I/O kártyákA rövidzárlatok megelőzése érdekében <b>minden vezetékhidat fel kell bontani!</b> Nem kerülhet sor <b>feszültségbetáplálásra a homlokadapteren!</b> |
|                                    | Digitális I/O kártyákA gyárilag beszerelt vezetékhidak révén a bemeneti ill. kimeneti bójtok szigetelve vannak.                                                       |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség | < 50 V AC                                                                                                                                                             |
|                                    | 60 V DC                                                                                                                                                               |

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rákapcsolható csatornák                    | 32                                                                                   |
| Csatlakozók csatlakozástechnikája          | IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)                                                       |
| Csatlakozók száma                          | 1                                                                                    |
| Csatlakozók pólusszáma                     | 50                                                                                   |
| Pólusszám                                  | 50                                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -20 °C ... 50 °C                                                                     |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C                                                                     |
| Beépítési pozíció                          | tetszőlegesen                                                                        |
| Max. megengedett áram                      | 1 A (áganként)                                                                       |
|                                            | 8 A (csatlakozónként, betáplálás külön feszültségellátáson keresztül (2,8 x 0,8 mm)) |
| Max. megengedett összegáram                | 2 A (Bájtanként, csatlakozón keresztül történő betáplálás esetén)                    |
|                                            | 8 A (áthidalt külön feszültségellátással történő betáplálás esetén)                  |
| Szabványok/előírások                       | IEC 60664                                                                            |
|                                            | DIN EN 50178                                                                         |
|                                            | IEC 62103                                                                            |
| Szennyeződési fok                          | 2                                                                                    |
| Túlfeszültség kategória                    | II                                                                                   |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

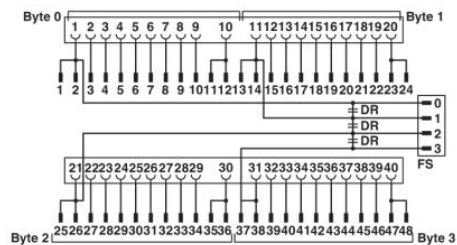

FLKM 50-PA-S300 kapcsolási rajz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;