

VS-25-DEVNET

Rendelési szám: 1652240



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652240>

D-SUB komplett csatlakozó, DeviceNet számára, 3-as Shell méret, dugaszrész, csavaros csatlakozás, árnyékolatlan, egyenes csatlakozási irány, IP67 védetség

DeviceNet™

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 929169
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 24 (PC-2005)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	5
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet	0,2 mm² ... 2,5 mm²
AWG csatlakozási keresztmetszet	24 ... 12
Vezetékleágazás	ferde
Kábeltípus	Kerek kábel
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	PA
Érintkezőtartó anyaga	PA
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkezőfelület anyaga	aranyozott
Védettség	IP67

Villamos paraméterek

Pólusszám	5
Méretezési áram	8 A
Túlfeszültség kategória	III
Szennyeződési fok	3

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési áram	8 A

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreteirajz

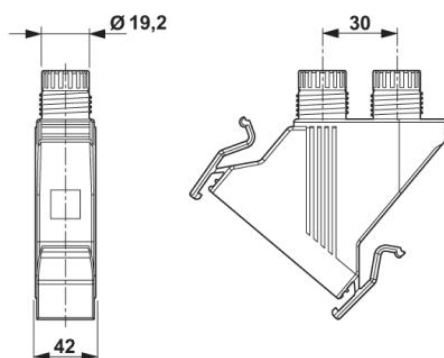

D-SUB csatlakozó

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;