

## VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7


Rendelési szám: 2322689



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322689>

VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábelekkel a SMATIC S7 300-hoz, 2 x 8 csatorna csatlakoztatható, kábelhossz: 1,5 m

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 452489
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 449 (CAT-7-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.01.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

 
### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Megjegyzés	Analóg I/O kártyák: <b>A rövidzárlatok megelőzése érdekében mindkét hidat el kell távolítani!</b> Nem kerülhet sor feszültségbetáplálásra a homlokadapteren!
	Digitális I/O kártyák: A homlokapter gyárilag a potenciálhoz van kötve. A hidak eltávolításával potenciálleválasztás érhető el (8-as csoportokban).

U <sub>N</sub> névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Rákapcsolható csatornák	16
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	2
Csatlakozók pólusszáma	14
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
Szabványok/előírások	IEC 60664
	IEC 62103
	DIN EN 50178
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	0,8 kV
Szennyeződési fok	2
Tűlfeszültség kategória	III

## Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

Kapcsolási rajz

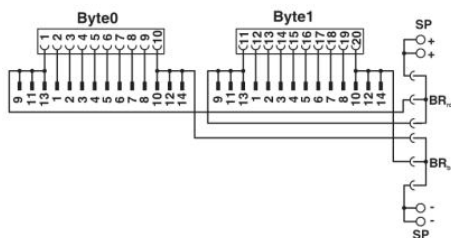

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;