

HC-D 4-ST-1BUS

Rendelési szám: 1886142



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886142>

Árnyékoló bekötés, egy árnyékolt vezetékhez dugaszérntkező-
tartókon, két szabad krimpérntkezővel PROFIBUS vezetékhez

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 818418
Csomag	1
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 568 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.01



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Műszaki adatok

Általános adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 60 °C
Megjegyzés	a HC-D40, HC-D64, HC-M-12 érintkezőtartókhoz

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Szerelőszerszám, CK 1,6... krimpérintkezőkhöz, kis vezeték-keresztmetszetekhez
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...

Általános

1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz
---------	-----------	--

Rajzok

Méreterajz

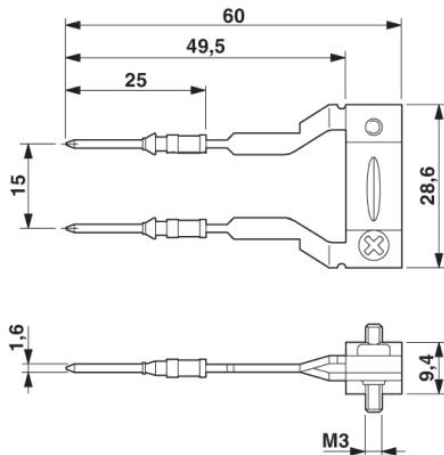

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;