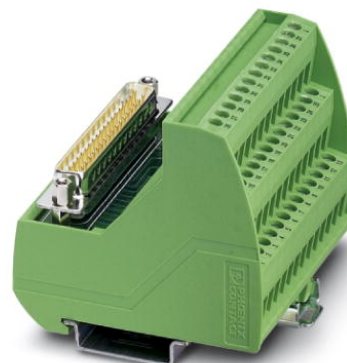



VIP-3/SC/D25SUB/F

Rendelési szám: 2315188

Az ábrán a VIP-3/SC/D50SUB/M változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315188>VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és D-SUB-miniatűr
aljzattal, NS 35 hordozósínre szereléshez, pólusszám: 25

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 313346
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 533 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános adatok	
U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	2 A
Pólusszám	25
Szélesség	57,4 mm
Magasság	69 mm

Mélység	62 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	1,2 kV

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M 3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	D-SUB dugaszolt csatlakozó
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	D-SUB aljzatsáv
Pólusszám	25

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0818111	UC-TM 4	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Szövegmező mérete: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 22 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, Szövegmező mérete: 4,98 x 10,5 mm

kábelek/vezetők

2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-aljzattal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel két D-SUB-dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Árnyékolt, kerek kábel egy D-SUB-aljzattal és dugasszal, konfekcionált, variálható kábelhossz
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 3 m

2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, 25-pólusú D-SUB-aljzattal és -dugasszal; kábelhossz: 6 m
2305635	CABLE-D25SUB/S/S/100/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, mindkét oldalon 25-pólusú D-SUB-dugasszal; kábelhossz 1m
2305648	CABLE-D25SUB/S/S/200/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, mindkét oldalon 25-pólusú D-SUB-dugasszal; kábelhossz 2m
2305651	CABLE-D25SUB/S/S/300/ KONFEK/S	Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel, mindkét oldalon 25-pólusú D-SUB-dugasszal; kábelhossz 3m

Általános

5147777	BLUEMARK X1	Nyomtató UV technológiával UniCard formátumú műanyag lapkák feliratozásához.
---------	-------------	--

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;