


VC-TR1/2M

Rendelési szám: 1852891

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852891>

Lengő keret, PE nélkül, érintkezőbetétes modulokhoz, VC 1-es kialakítás, betétmodulok száma: 2

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 133757
Csomag	5
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 358 (PC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Kialakítás	VC1
Magasság	27,5 mm
Szélesség	50,2 mm
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Anyag	PA-GF

Elektronikaház anyaga	Műanyag
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

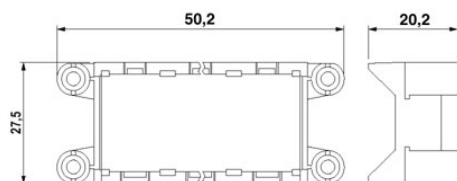

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;