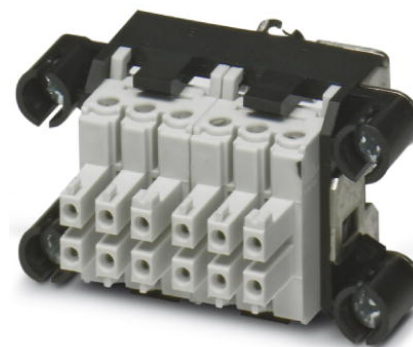



VC-TR1/2M-PEA-S66-SET

Rendelési szám: 1607191

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607191>

Érintkezőbetétekből álló készlet lengő oldal számára, lengő keret PE-vel, 4 rögzítőcsavar, előre szerelt 6 pólusú érintkezőbetétek, 6 kódolóprofil

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 942496
Csomag	5
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 32 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános adatok	
Csatlakozástechnika	Csavaros csatlakozás
	Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Szennyeződési fok	3

Túlfeszültség kategória	III
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Kialakítás	VC1
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,75 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	28 ... 16


Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
U _N névleges feszültség	250 V
Méretezési átütési szilárdság	4 kV
Méretezési átültési szilárdság	4 kV
Méretezési áram	10 A
	10 A
I _N névleges áram	10 A

 Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Funkciórajz

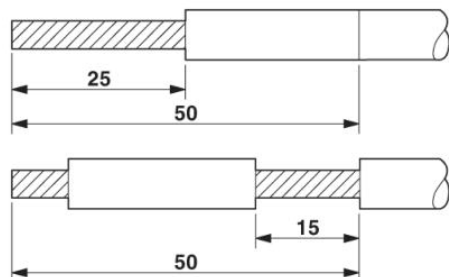

Méretrajz

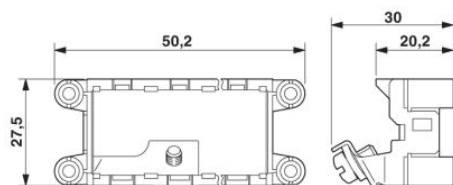

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;