


PSM-SET-FSMA-LINK/2

Rendelési szám: 2799416

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799416>

Toldó, a készlet 2 toldóból áll, F-SMA dugaszok csatlakoztatására

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 118396
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 405 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Aljzatbetét		
2700312	FL MM PATCH COUPLER LC-LC	Toldó, LC/LC, multimódusú üvegszálakhoz használható
2700313	FL SM PATCH COUPLER LC-LC	Toldó, LC/LC, monomódusú üvegszálakhoz használható
1652978	VS-SCRJ-GOF-BU/BU	SCRJ hüvelybetét, duplex, a VS-A-F-IP67 ráépíthető kerethez, alkalmas üvegnél (multimódusú és monomódusú), HCS- és polimer száznál

dugasz/adapter

2799429	PSM-SET-BFOC-LINK/2	Toldó, a készlet 2 toldóból áll, B-FOC dugaszok csatlakoztatására
2799487	PSM-SET-FSMA/4-HCS	F-SMA csatlakozókészlet HCS szálnál, helyszíni szereléshez, 4 db törésvédelemmel ellátott gyorszerelő dugasszal
2799720	PSM-SET-FSMA/4-KT	F-SMA csatlakozókészlet, polimerszálnál, helyszíni szerelésre, 4 db törésvédelemmel ellátott gyorszerelő dugaszból áll


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

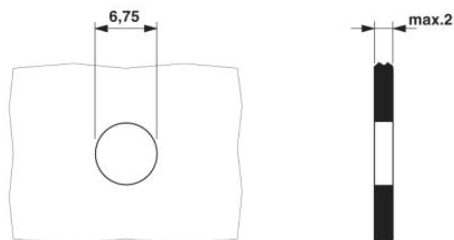

Furatterv F-SMA fali átvezetéshez

Méretrajz

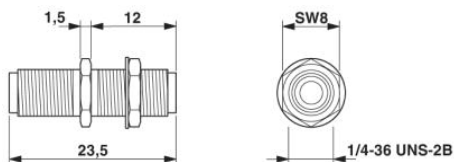

Méretrajz F-SMA toldóhoz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;