


FLK 14/16/EZ-DR/ 250/S7

Rendelési szám: 2293857

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293857>

Konfekcionált kerek kábel, a Siemens SIMATIC®-sorozat "TOP-connect" homlokadapterhez, egy 16-pólusú és egy 14-pólusú csatlakozósávval, 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 2,5 m

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 125547
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 456 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U _N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Maximális áramterhelhetőség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 Ω/m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	2,5 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm ²
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Tesztfeszültség	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Külső átmérő	6,4 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	nincs
Szabványok/előírások	DIN EN 60352-4 IEC 352-4

Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	14
Csatlakozó	IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	16
Csatlakozó	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

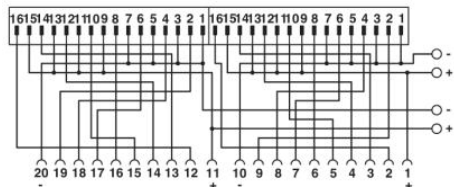

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;