

VS-08-ST-RJ45

Rendelési szám: 1688573



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688573>

RJ45 tollbetét, CAT5e, 8 pólusú, árnyékolt, IDC csatlakozástechnika,
AWG 26 sodrathoz és AWG 26 ... tömör erekhez 24

Ethernet

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 622404
Csomag	5
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 168 (PC-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	8
A dugaszhelyek száma	1
Árnyékolt	van
Csatlakoztatási ciklus	≥ 750
Csatlakozási mód	IDC

Csatlakozási keresztmetszet	0,13 mm ² ... 0,2 mm ² (tömör)
	0,14 mm ² (sodrott)
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 24 (tömör)
	26 (sodrott)
Vezetékleágazás	egyenes
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkezőtartó anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen

Villamos paraméterek

Pólusszám	8
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Méretezési áram	1,5 A
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	2

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Lengő tokozat		
1652295	VS-08-T-G-RJ45/IP20	RJ45 lengő tokozat, IP20, VS-08-ST-RJ45 tollbetéthez, Push-Pull reteszeléssel a falra szerelhető kerethez, sodrott kivitelezés, Factoryline MMS-hez, vezeték átmérője 5,0 mm ... 6,5 mm
1688638	VS-08-T-RJ45/IP 20	RJ45 lengő tokozat, IP20, VS-08-ST-RJ45 tollbetéthez, Push-Pull reteszeléssel a falra szerelhető kerethez, 5,0 mm ... 6,5 mm vezetékátmérőhöz
1688696	VS-08-T-RJ45/IP67	RJ45 lengő tokozat, IP67, VS-08-ST-RJ45 tollbetéthez, Push-Pull reteszeléssel a falra szerelhető kerethez, 5,0 mm ... 6,5 mm vezetékátmérőhöz

Törésgátló könyök


1689226	VS-08-KS/GN	RJ45 törésgátló könyök, VS-08-ST-RJ45 betéthez, legfeljebb 6 mm kábelátmérőhöz, színe zöld
1689213	VS-08-KS/GR	RJ45 törésgátló könyök, VS-08-ST-RJ45 betéthez, legfeljebb 6 mm kábelátmérőhöz, színe szürke

szerszámok

1206696	CRIMPFOX LC	Alap krimpelőfogó, rövid markolatokkal, krimpelőbetétek nélkül, Locator felfogóval
1207420	CRIMPFOX LC-RJ 45S	Préselőbetét CRIMPFOX LC alap krimpelőfogóhoz, a VARIOSUB RJ45 rendszer VS-08-ST-RJ45 dugaszbetétjének krimpelésére

Rajzok

Méreterajz

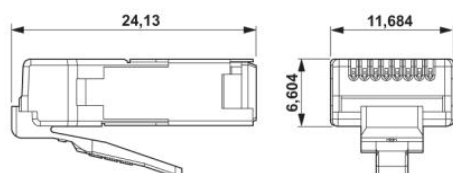

RJ45-ös dugaszbetét

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;